

Mânere tip U  
24300.0140



Descrierea produsului

Mânerele U sunt utilizate, de exemplu, pe ușiile utilajelor, uși de mobilier, uși de dulapuri, sertare și sisteme de sertare.

Aceste mâner U se caracterizează prin construcția lor ergonomică și stabilă și forma lor simplă.

Material


Mâner

- Aluminiu recopt, lucios, laminat

Asamblare

Montajul din spate.


Desen

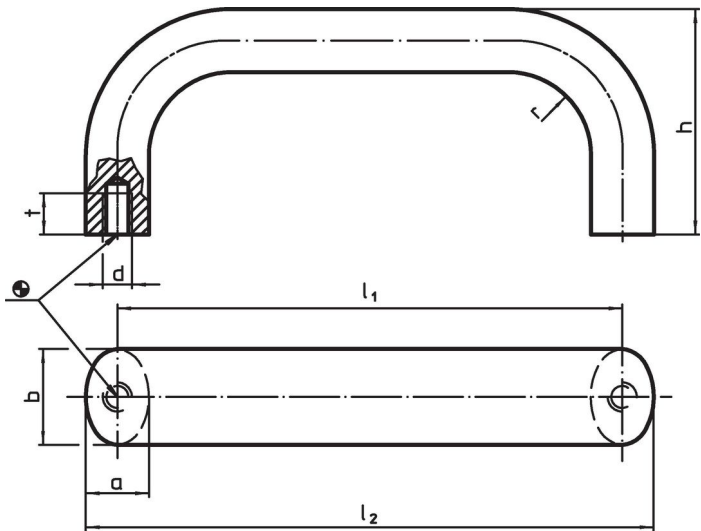

Informații comandă

| Dimensiuni                    |                     |       |    |    |    |    |    |     | Ref. Nr.   |
|-------------------------------|---------------------|-------|----|----|----|----|----|-----|------------|
| b                             | $l_1$<br>$\pm 0,25$ | $l_2$ | a  | d  | h  | r  | t  |     |            |
| [mm]                          |                     |       |    |    |    |    |    |     |            |
| aluminiu, lucios, Aluminiu Al |                     |       |    |    |    |    |    |     |            |
| 26                            | 112                 | 129   | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 163 | 24300.0140 |

Exemplu de aplicație

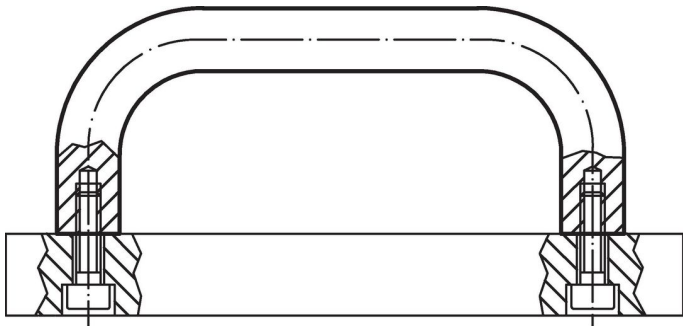

## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.