

Mânere tip U  
24310.0940




Descrierea produsului

Mânerele U sunt utilizate, de exemplu, pe ușiile utilajelor, uși de mobilier, uși de dulapuri, sertare și sisteme de sertare.  
Aceste mânere U se caracterizează prin construcția lor ergonomică și stabilă și forma lor simplă.  
Aceiași înălțime ca varianta cu șaibă de reazâm.  
Pe baza suprafeței mai mari de reazâm nu sunt necesare șaibe.

Material

- Mâner**
- Oțel, acoperit cu plastic, negru


Desen

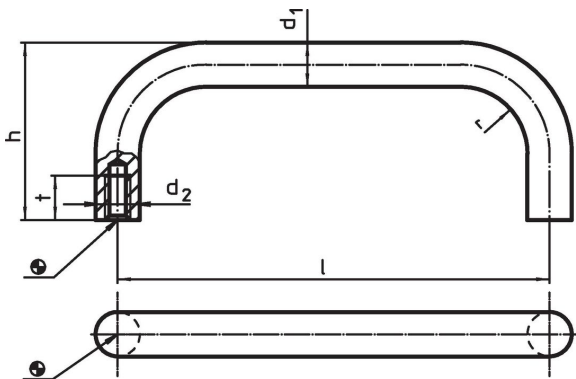

Informații comandă

| Dimensiuni     |           |                |    |    |           |  | Ref. Nr.   |
|----------------|-----------|----------------|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub> | l<br>±0,5 | d <sub>2</sub> | h  | r  | t<br>min. |                                                                                       |            |
| [mm]           |           |                |    |    |           |                                                                                       |            |
| Oțel           |           |                |    |    |           |                                                                                       |            |
| 12             | 250       | M6             | 51 | 14 | 12        | 282                                                                                   | 24310.0940 |

Exemplu de aplicație

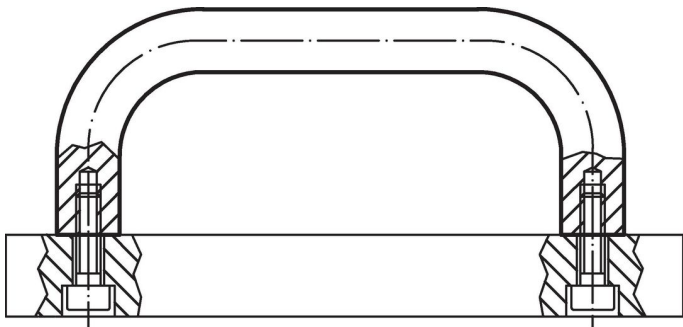

## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.