

## Prismen

### 1148.200




#### Produktbeschreibung

#### Werkstoff

- Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen

#### Maßzeichnung

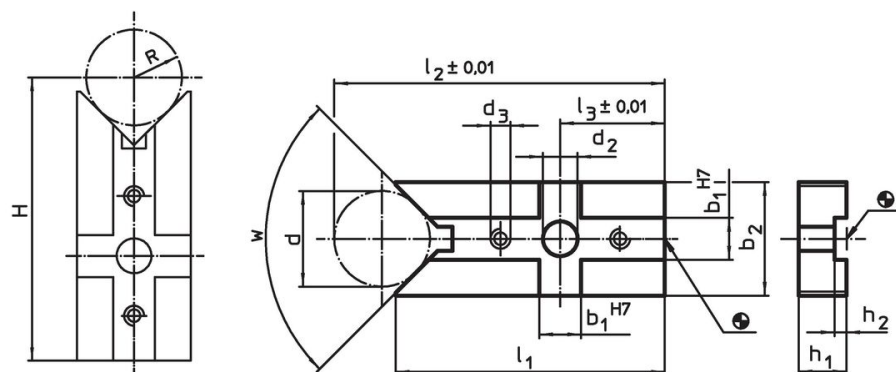


$$\begin{aligned}
 H &= (R \cdot 1,414) + 49,497 \quad [1048.200] \\
 H &= (R \cdot 1,414) + 48,996 \quad [1048.300] \\
 H &= (R \cdot 1,155) + 77,025 \quad [1148.000] \\
 H &= (R \cdot 1,155) + 81,204 \quad [1148.100] \\
 H &= (R \cdot 1,414) + 72,872 \quad [1148.200] \\
 H &= (R \cdot 1,414) + 73,159 \quad [1148.300]
 \end{aligned}$$

#### Bestellinformationen

| System | Abmessungen    |    |                |                |                |                |                |                |                |                |        |        | w   |  | Art.-Nr. |
|--------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|        | b <sub>1</sub> | d  | b <sub>2</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | d min. | d max. |     |                                                                                       |          |
|        | [mm]           |    |                |                |                |                |                |                |                |                |        |        |     |                                                                                       |          |
| V70    | 14             | 32 | 38             | 13             | M6             | 90             | 111,5          | 35             | 16             | 4              | 14     | 44     | 90° | 328                                                                                   | 1148.200 |

## Anwendungsbeispiel

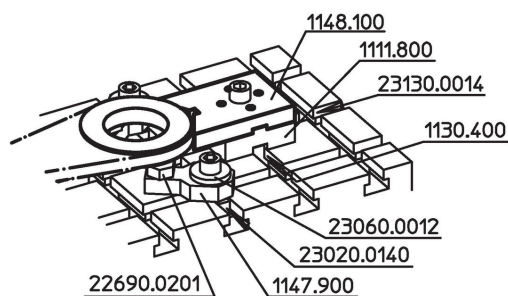

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.