

## Rastbolzen kompakt • mit Sechskantbund

22110.0149



### Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.  
Gleiche Bauhöhe bei Ausführung mit / ohne Arretierung.  
Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.

### Werkstoff

- Hülse**
- Stahl, brüniert
- Raststift**
- Stahl, gehärtet

### Montage

Einschraublänge über Distanzringe  
(EH 22120.) anpassbar.

### Weiterführende Informationen


### Hinweise

Knopf nicht demontierbar.  
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

### Weitere Produkte

- Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss
- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen
- Distanzringe, für Rastbolzen

### Maßzeichnung

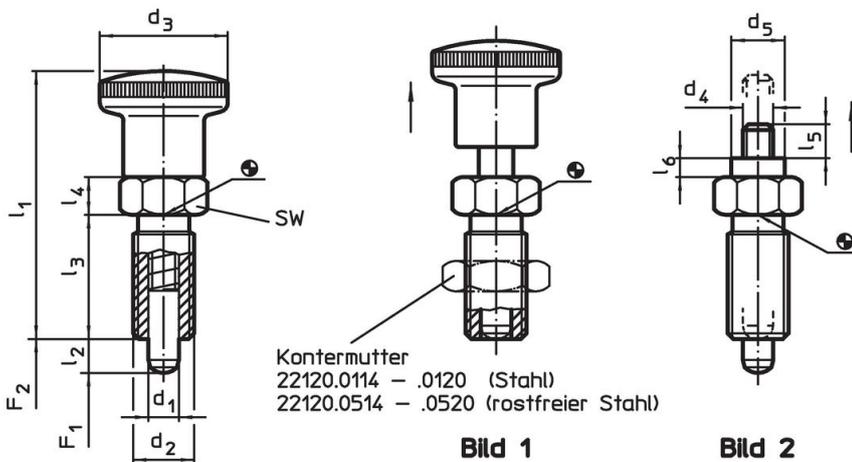

Bestellinformationen


Abmessungen										SW	Federkraft <sup>1)</sup>		max.	[g]	Art.-Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> min.	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	[mm]		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~			
-0,02															
-0,05															
ohne Knopf – Bild 2, Stahl															
6	M12 x 1,5	6	M5	9	22	6	7	3,5	14	6,5	19	250	25	22110.0149	

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

Zubehör

	Abmessungen d <sub>2</sub> [mm]	Schlüsselweite [mm]	[g]	Art.-Nr.
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116

Anwendungsbeispiel

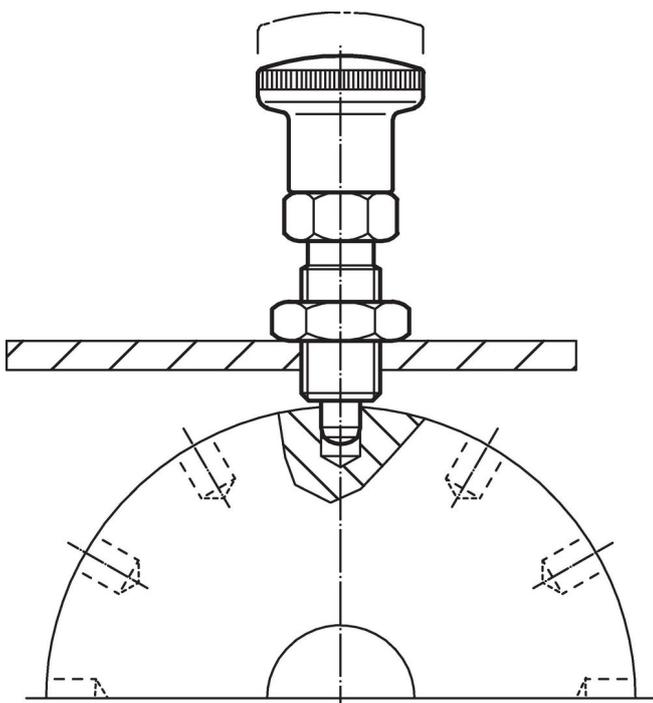

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.