

Rastbolzen • ohne Sechskantbund
22120.0448



Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Werkstoff

- Hülse**
- Rostfreier Stahl 1.4305
- Raststift**
- Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt
- Knopf**
- Thermoplast PA 6, schwarz

Montage

Passendes Montagewerkzeug lieferbar.

Weiterführende Informationen


Hinweise

Knopf nicht demontierbar.
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Weitere Produkte

- Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss
- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen
- Distanzringe, für Rastbolzen

Maßzeichnung

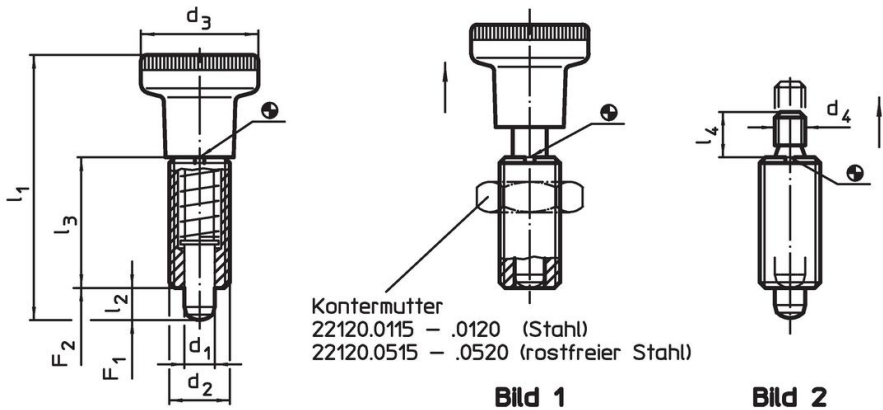

Bestellinformationen


Abmessungen						Federkraft ¹⁾					Art.-Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	F ₁	F ₂	min.	max.		
-0,02			~	min.		~	~				
-0,05											
[mm]						[N]		[°C]		[g]	
mit Knopf – Bild 1, Rostfreier Stahl											
8	M16 x 1,5	31	69	8	34	11,5	28	-30	80	63	22120.0448

¹⁾ statistischer Mittelwert

Zubehör

	Abmessungen d ₂ [mm]	Schlüsselweite [mm]	 [g]	Art.-Nr.
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518
Montagewerkzeug, Stahl				
	M16 x 1,5	–	25,0	22120.0958

Anwendungsbeispiel

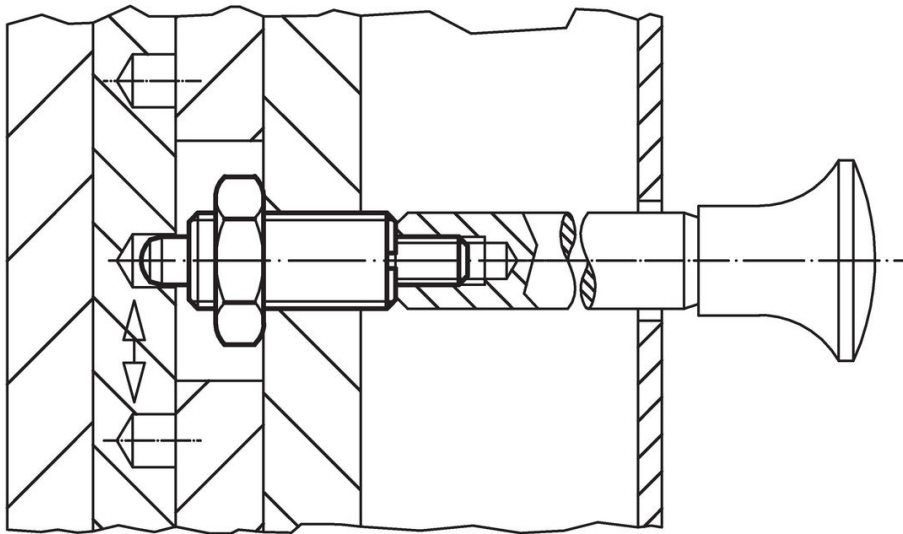

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.