

Kugeldruckschrauben • mit Kopf, volle Kugel

22710.0084



Produktbeschreibung

Kugeldruckschrauben können zum Positionieren und Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.

Werkstoff

- Kugel

 - Kugellagerstahl, gehärtet
- Schraube

 - Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm²


Weiterführende Informationen

- Hinweise

 - Sonderausführung auf Anfrage.
- Verweise

 - Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Maßzeichnung

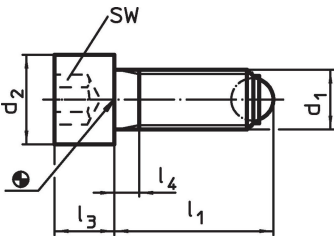


Bestellinformationen

d ₁	l ₁ ~	Abmessungen				Kugeldurchmesser	SW	Belastbarkeit bei statischer Belastung ¹⁾		Art.-Nr.
		d ₂	l ₃	l ₄			max.			
		[mm]					[mm]	[kN]		
volle Kugel, Vergütungsstahl										
M8	36,2	13	8	3,5	5,5	6	15	17	22710.0084	

¹⁾ Belastbarkeitsangaben gelten nicht für Ausführungen aus rostfreiem Stahl.

Anwendungsbeispiel

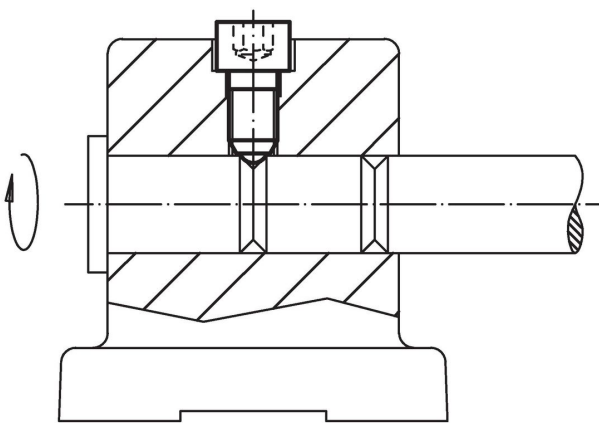

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.