

## Verstellbare Klemmhebel • mit Andrückschraube

24410.3484



## Produktbeschreibung

Verstellbare Klemmhebel finden vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, wenn der Einsatzbereich beengt oder eine bestimmte Hebelposition erforderlich ist.

## Werkstoff

## Hebel

- Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

## Innenteile

- Stahl, brüniert, Güte 5.8

## Schraube

- Stahl, brüniert, Güte 5.8

## Bedienung

**Durch Anheben des Hebels** wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

## Weiterführende Informationen

## Hinweise

Das Schraubenteil kann ausgetauscht werden.


## Verweise

Die Ausführung mit Kugelzapfen (Bild 3) kann mit dem Druckstück, Kunststoff (EH 22570.) kombiniert werden.

## Weitere Produkte

- Druckstücke, Kunststoff

## Maßzeichnung

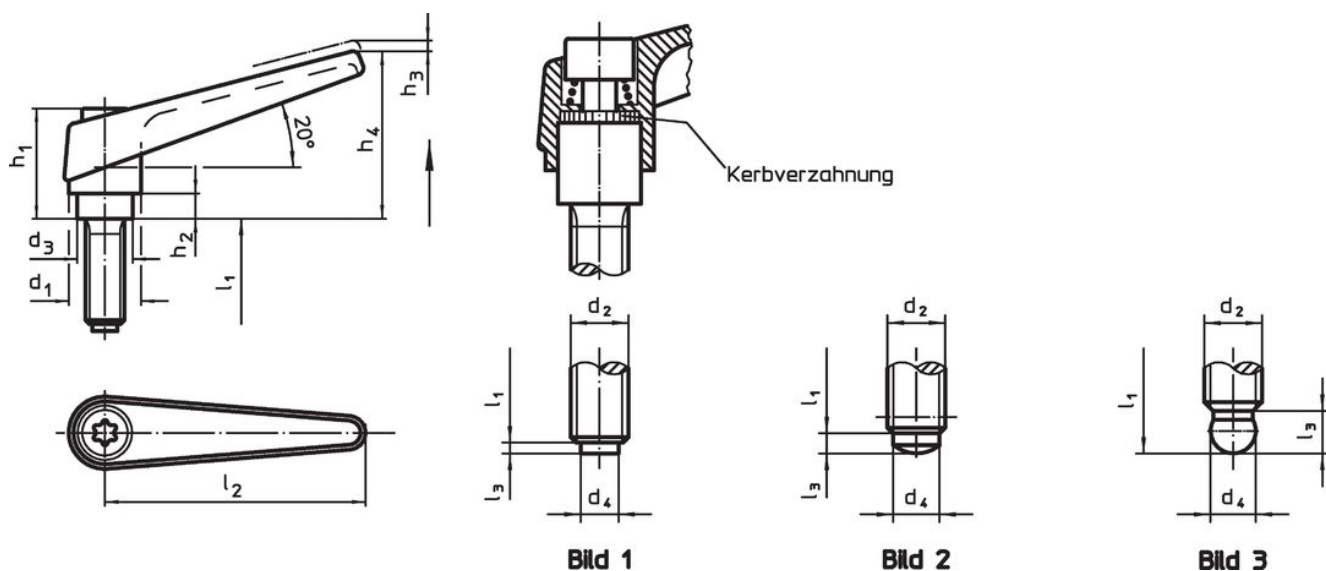

## Bestellinformationen

| Abmessungen                       |                |                |                |                         |                |                |                |                |                |                |     | [g] | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|------------|
| d <sub>1</sub>                    | d <sub>2</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub><br>+0,05 | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> |     |     |            |
| [mm]                              |                |                |                |                         |                |                |                |                |                |                |     |     |            |
| mit Kugelzapfen – Bild 3, schwarz |                |                |                |                         |                |                |                |                |                |                |     |     |            |
| 18                                | M10            | 50             | 13,5           | 7,8                     | 31             | 6,5            | 3              | 45             | 62             | 4,3            | 141 |     | 24410.3484 |

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.