

**Kegelgriffe • DIN 99**  
24470.0210




**Produktbeschreibung**

**Werkstoff**

- Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt


**Maßzeichnung**

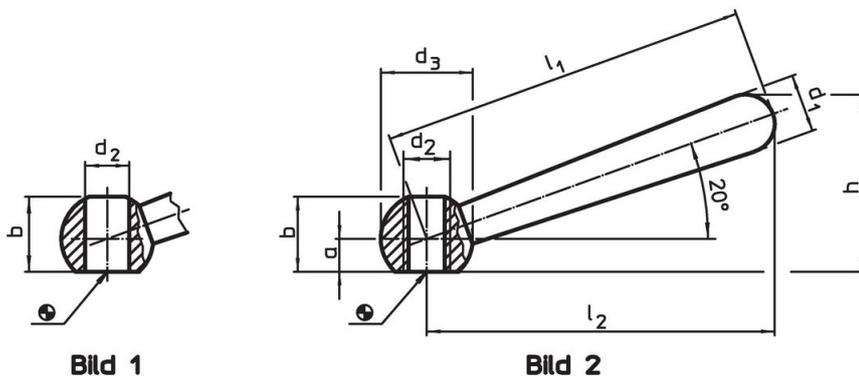

**Bestellinformationen**

Abmessungen								[g]	Art.-Nr.
$l_1$	$l_2$ ~	a	b ~ [mm]	$d_1$	$d_2$ H7	$d_3$	h ~		
schräg, mit glatter Bohrung, Form L – Bild 1, Rostfreier Stahl									
100	95	7,5	18,5	16	12	25	47	140	24470.0210

## Anwendungsbeispiel

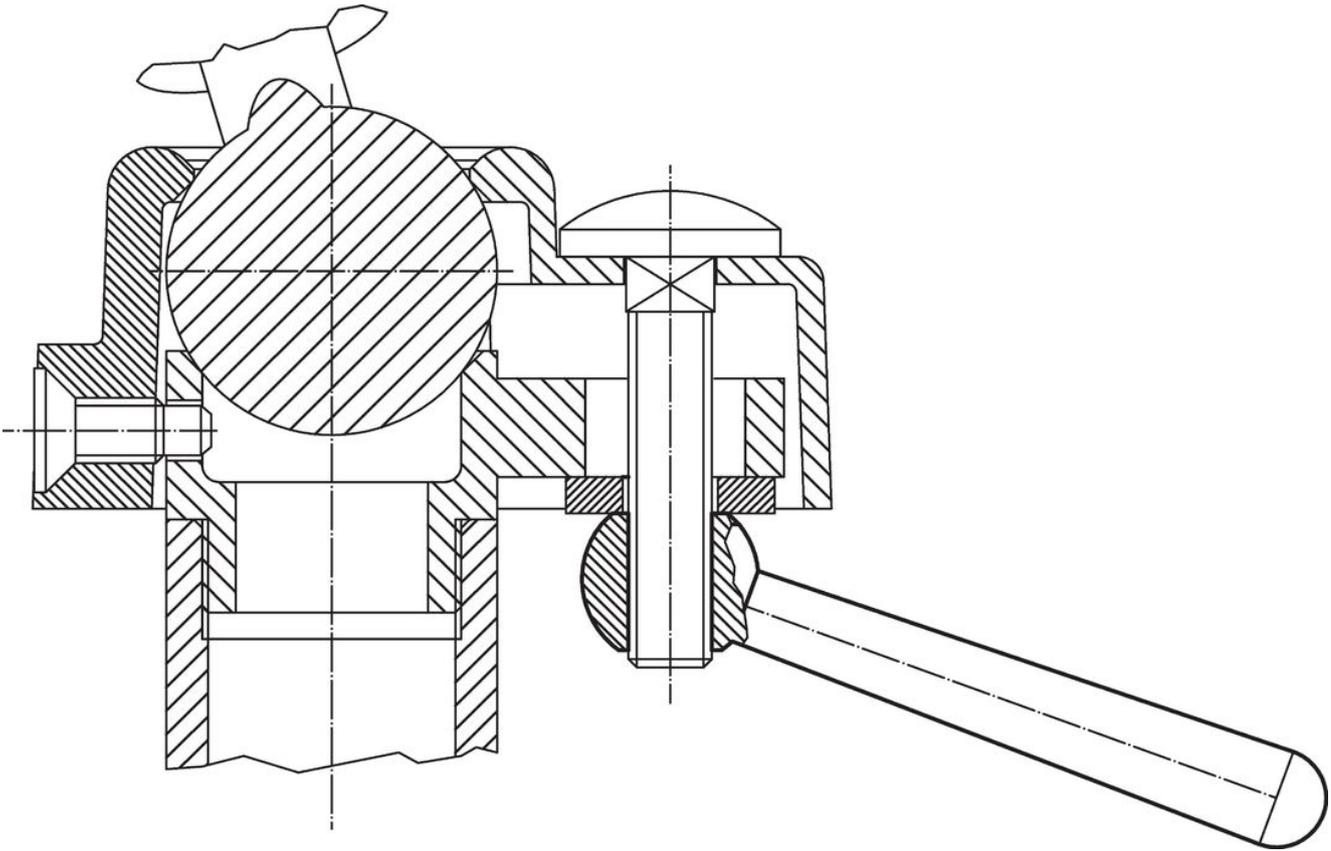

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.