# **Kugelknöpfe** • DIN 319 24560.0616



# Produktbeschreibung

Die Kugelknöpfe nach DIN 319 sind nahtlos und poliert.

### Werkstoff

#### **Buchse**

· Messing


# Kugel

• DIN 7708 - Duroplast PF 31, rot ähnlich **RAL 3003** 

# Montage

Montagehinweis für Form M: Wird mit leichten Schlägen aufgetrieben, hält ohne Verkleben. Passung h9 für das Gegenstück genügt.

# Maßzeichnung

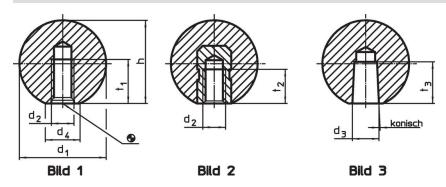


# Bestellinformationen

Abmessungen					<u></u>	Ĭ	ArtNr. <sup>1)</sup>
d₁	d <sub>2</sub>	d₄ ~	h ~	t₂ min.	max.		
[mm]					[°C]	[9]	
mit Gewindebuchse, Form E – Bild 2, rot							
16	M4	8	15	6	110	3,9	24560.0616

<sup>1)</sup> Buchse aus Messing

# Anwendungsbeispiel

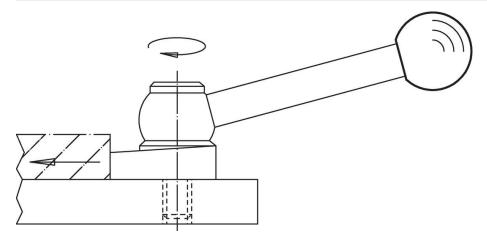

# Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

# Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### **Enthält keine Proposition 65 Stoffe**

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten. https://www.P65Warnings.ca.gov/

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de Seite 2 von 2

Stand: 1.2.2024