

Federnde Druckstücke • mit Kugel und Schlitz - INCH  
2B050.0170



Produktbeschreibung

 
Zum Positionieren, Schalten, Verriegeln, Einrasten sowie für weitere ähnliche Druckanwendungen.  
Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstift eingesetzt werden.

Werkstoff

- Hülse**
- Rostfreier Stahl 1.4305 (ASTM-A-582)
- Kugel**
- Rostfreier Stahl, gehärtet
- Feder**
- Rostfreier Stahl

Kennzeichnung

starke Federkraft: zwei Längsmarkierungen



Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.  
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

- Dieses Produkt ist in INCH-Abmessungen gefertigt.


Verweise

Eine Umrechnungstabelle finden Sie im Technischen Anhang.  
Gewindesicherung: Polyamid-Fleckbeschichtung (Details hierzu finden Sie im Technischen Anhang).  
Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Produkte

- Federnde Druckstücke, mit Kugel und Schlitz

Maßzeichnung

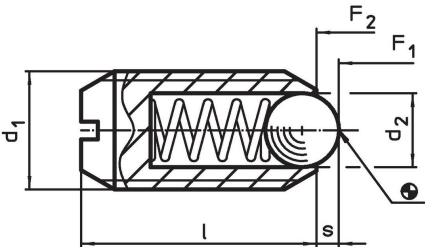


Bestellinformationen

| Abmessungen                                                |               |                |      | Hub<br>s | Federkraft <sup>1)</sup> |                     |  |      |  | Art.-Nr. |            |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|----------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| d <sub>1</sub>                                             | Gewindeklasse | d <sub>2</sub> | l    |          | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ | min.                                                                                  | max. |                                                                                       |          |            |
|                                                            | [in]          |                | [in] | [in]     | [lb]                     |                     | [°F]                                                                                  |      | [oz]                                                                                  |          |            |
| rostfreier Stahl, starke Federkraft, ohne Gewindesicherung |               |                |      |          |                          |                     |                                                                                       |      |                                                                                       |          |            |
| #10-32                                                     | 0,19          | 2A-UNF         | 3/32 | 33/64    | 0,025                    | 3,3                 | 4,8                                                                                   | -22  | 482                                                                                   | 0,046    | 2B050.0170 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

## Anwendungsbeispiel

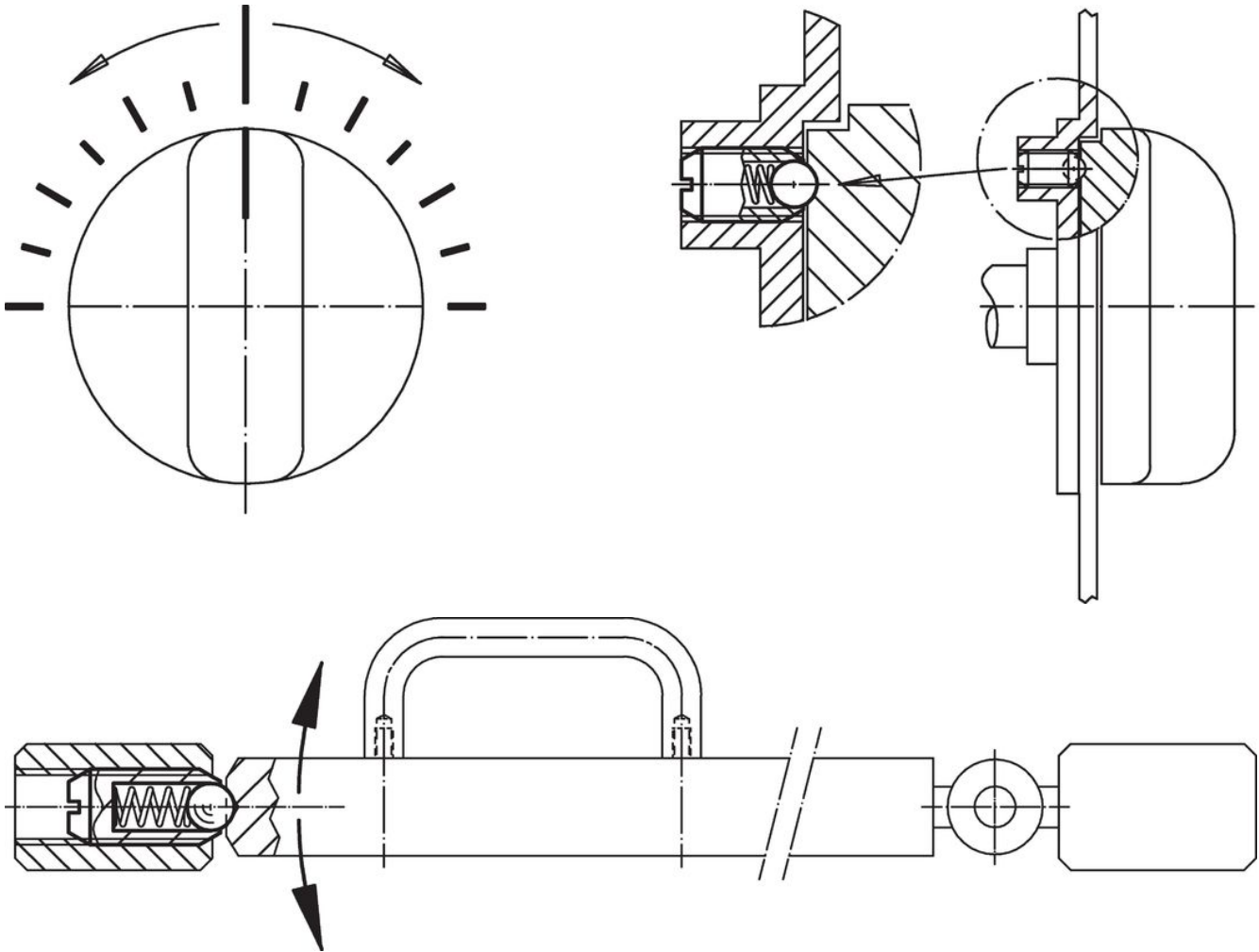

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.