

## Anschläge • geriffelt

EH 1586.



### Produktbeschreibung

#### Werkstoff

#### Einsätze

- Hartmetall

#### Grundkörper

- Werkzeugstahl, gehärtet

### Maßzeichnung

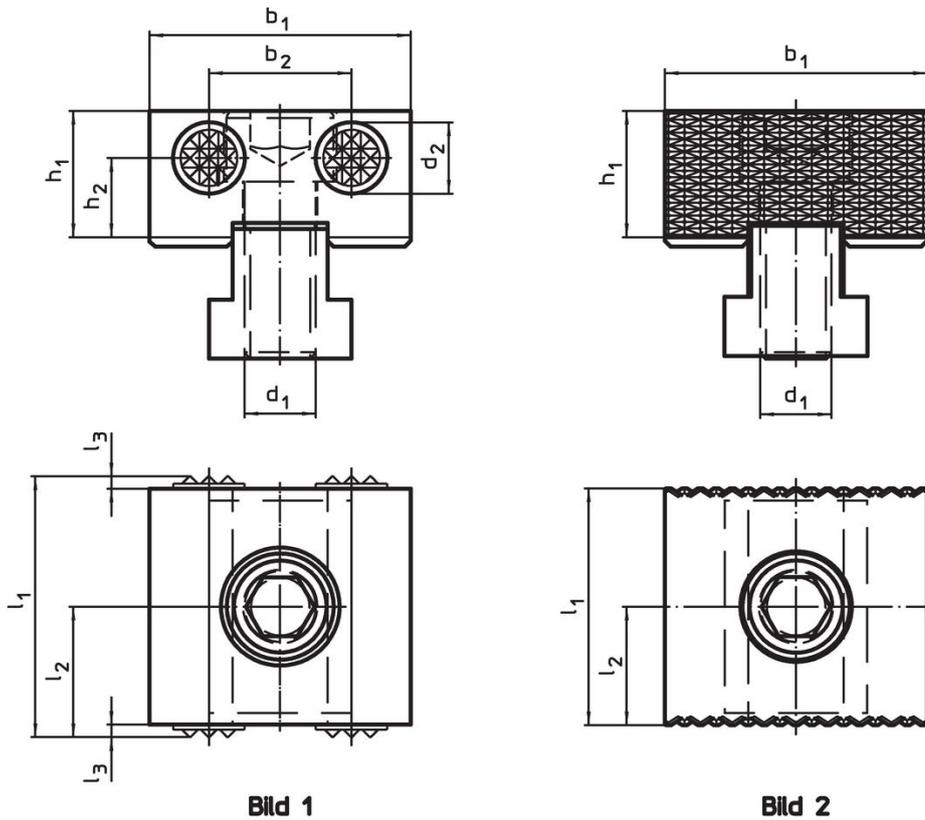


Bild 1

Bild 2

### Bestellinformationen

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	Abmessungen				[g]	Art.-Nr.
					b <sub>1</sub> -0,05	b <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>		
[mm]										
<b>geriffelt, beidseitig – Bild 1</b>										
M12	12	44	22	2	44	24	21,4	13,4	402	1586.060
<b>vollflächig geriffelt, beidseitig – Bild 2</b>										
M12	–	40	20	–	44	–	21,4	–	395	1586.062

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.