

## Pendelauflagen • verstellbar

EH 22740.



### Produktbeschreibung

Pendelauflagen werden als Anschlag, Auflage, Druckstück verwendet und sind für den Einbau in Spannelemente geeignet.

### Werkstoff

#### Kugel

- Kugellagerstahl, gehärtet, blank
- Rostfreier Stahl 1.3541, vernickelt

#### Körper

- Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
- Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet

#### Mutter


- Stahl, brüniert (ISO 4035)
- Rostfreier Stahl

### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Kugel gegen Verdrehen gesichert.  
Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.  
Sonderausführung auf Anfrage.

### Maßzeichnung

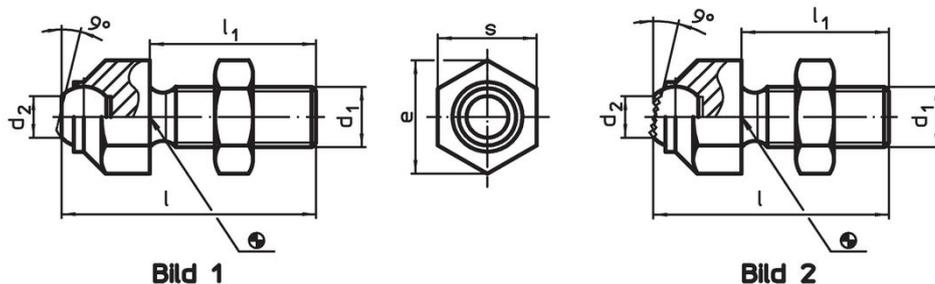

### Bestellinformationen

d <sub>1</sub>	l	Abmessungen		e	Kugeldurchmesser	Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]	Anzugsmoment max. [Nm]	g	Art.-Nr.
		l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>						
[mm]									
<b>mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl</b>									
M 8	36,6	25	5,8	14,5	8,5	8	25	20	22740.0013
M10	45,7	30	8,6	19,0	12,0	8	46	44	22740.0016
M12	50,7	35	8,6	19,0	12,0	15	82	57	22740.0017
M16	60,7	40	10,5	27,0	16,0	25	206	131	22740.0024
M20	77,3	50	20,0	33,0	25,0	90	407	277	22740.0030
M24	100,0	70	20,0	40,0	25,0	90	698	471	22740.0036
M30 x 1,5	100,0	65	34,6	51,0	40,0	165	1355	975	22740.0046
<b>mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl</b>									
M 8	36,6	25	5,8	14,5	8,5	8	25	20	22740.0113
M10	45,7	30	8,6	19,0	12,0	8	46	44	22740.0116
M12	50,7	35	8,6	19,0	12,0	15	82	57	22740.0117
M16	60,7	40	10,5	27,0	16,0	25	206	131	22740.0124
M20	77,3	50	20,0	33,0	25,0	90	407	277	22740.0130
M24	100,0	70	20,0	40,0	25,0	90	698	471	22740.0136
M30 x 1,5	100,0	65	34,6	51,0	40,0	165	1355	975	22740.0146
<b>mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl</b>									
M 8	36,6	25	5,8	14,5	8,5	8	25	20	22740.0313
M10	45,7	30	8,6	19,0	12,0	8	46	44	22740.0316
M12	50,7	35	8,6	19,0	12,0	15	82	56	22740.0317
M16	60,7	40	10,5	27,0	16,0	25	206	130	22740.0324
M20	77,3	50	20,0	33,0	25,0	90	407	276	22740.0330
M24	100,0	70	20,0	40,0	25,0	90	698	472	22740.0336
M30 x 1,5	100,0	65	34,6	51,0	40,0	165	1355	920	22740.0346

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.