

Nivellierelemente • pendelnd EH 25120.




Produktbeschreibung

Zur Niveauregulierung von Maschinen und Anlagen bei nicht parallelen Auflageflächen. Die selbsthemmenden Nivellierelemente sind mit einem Feingewinde zur Höhenverstellung ausgebildet. Alle Elemente sind mit einer Durchgangsbohrung zur Befestigung versehen. Eine Ausdrehsicherung dient als Höhenbegrenzung für die maximale Verstellhöhe.

Werkstoff

- Vergütungsstahl, galvanisch verzinkt, chromatiert

Maßzeichnung

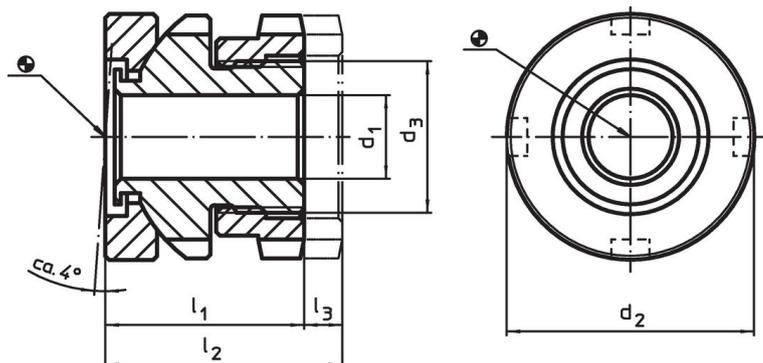

Bestellinformationen


| d ₁ | d ₂ | Abmessungen d ₃ | l ₁ | l ₂ | Hub l ₃ | für Schraube | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. | Tragkraft max. | | Art.-Nr. |
|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|---|-------------------|------|------------|
| | | [mm] | ~ | ~ | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [g] | |
| 6,6 | 25 | M15 x 1 | 22 | 26 | 4 | M 6 | 40 | 30,7 | 66 | 25120.0206 |
| 6,6 | 32 | M20 x 1 | 26 | 31 | 5 | M 6 | 65 | 55,7 | 131 | 25120.0212 |
| 9,0 | 32 | M20 x 1 | 26 | 31 | 5 | M 8 | 65 | 48,0 | 124 | 25120.0214 |
| 11,0 | 32 | M20 x 1 | 26 | 31 | 5 | M10 | 65 | 37,9 | 117 | 25120.0216 |
| 11,0 | 45 | M30 x 1,5 | 34 | 41 | 7 | M10 | 120 | 92,9 | 340 | 25120.0222 |
| 13,5 | 45 | M30 x 1,5 | 34 | 41 | 7 | M12 | 120 | 80,4 | 320 | 25120.0224 |
| 17,5 | 45 | M30 x 1,5 | 34 | 41 | 7 | M16 | 120 | 45,5 | 324 | 25120.0226 |
| 17,5 | 58 | M40 x 1,5 | 44 | 53 | 9 | M16 | 210 | 136,0 | 775 | 25120.0232 |
| 22,0 | 58 | M40 x 1,5 | 44 | 53 | 9 | M20 | 210 | 90,0 | 641 | 25120.0234 |
| 26,0 | 58 | M40 x 1,5 | 44 | 53 | 9 | M24 | 210 | 37,0 | 683 | 25120.0236 |
| 22,0 | 70 | M50 x 1,5 | 50 | 60 | 10 | M20 | 330 | 210,0 | 1157 | 25120.0242 |
| 26,0 | 70 | M50 x 1,5 | 50 | 60 | 10 | M24 | 330 | 157,0 | 1114 | 25120.0244 |
| 33,0 | 70 | M50 x 1,5 | 50 | 60 | 10 | M30 | 330 | 53,0 | 990 | 25120.0246 |

Zubehör

| | für Nivellierelement Größe d ₂ | MaÙe Hakenschlüssel DIN 1810 Form A | | Art.-Nr. |
|--|--|-------------------------------------|-----|------------|
| | [mm] | [mm] | [g] | |
| Hakenschlüssel zur Höhenverstellung | | | | |
| | 25 | 25 – 28 | 45 | 25120.0981 |
| | 32 | 30 – 32 | 46 | 25120.0982 |
| | 45 | 45 – 50 | 156 | 25120.0983 |
| | 58 | 58 – 62 | 250 | 25120.0984 |
| | 70 | 68 – 75 | 253 | 25120.0985 |

Anwendungsbeispiel

EH 23050.

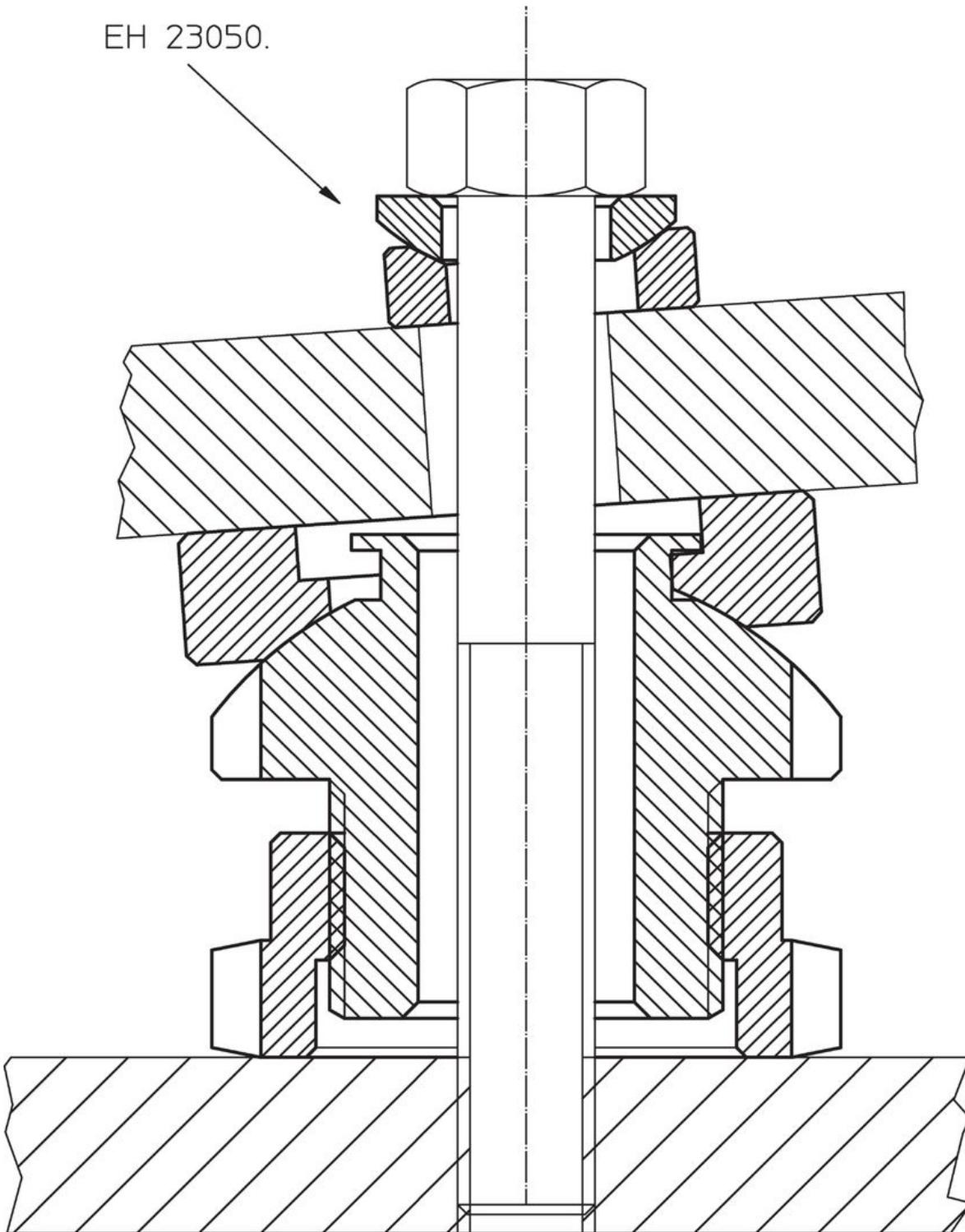

Compliance

Für detaillierte Compliance Informationen wählen Sie bitte die gewünschte Artikelnummer.