

## Spannleisten

1013.600




### Produktbeschreibung

#### Werkstoff

- Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen


### Maßzeichnung

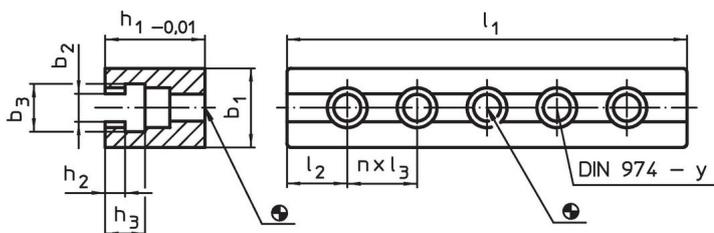

### Bestellinformationen

System	Abmessungen										Anzahl n	für Schrauben [mm]	y [mm]	 [g]	Art.-Nr.
	l <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	[mm]					
V40	80	24	10,3	18	30	6,5	14,5	20	40	1	M8	8	288	1013.600	

### Anwendungsbeispiel

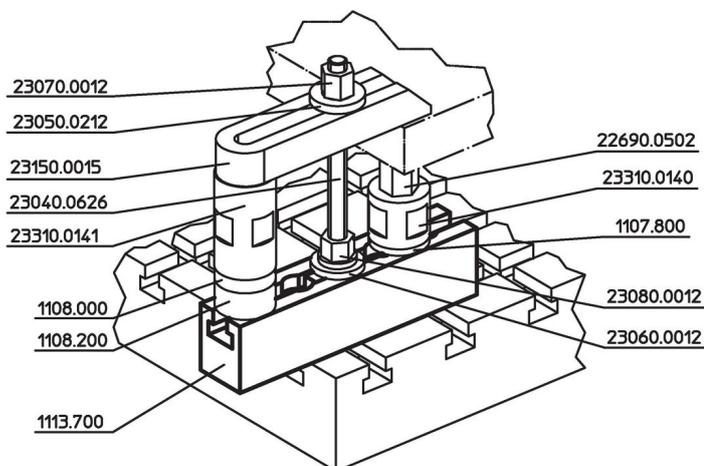

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.