

## Rastbolzen kompakt • mit Sechskantbund

22110.0203



### Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.  
Gleiche Bauhöhe bei Ausführung mit / ohne Arretierung.  
Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.

### Werkstoff

#### Hülse

- Rostfreier Stahl 1.4305

#### Raststift

- Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

#### Knopf

- Thermoplast PA 6, schwarz, matt

### Montage

Einschraublänge über Distanzringe  
(EH 22120.) anpassbar.

### Weiterführende Informationen


### Hinweise

Knopf nicht demontierbar.  
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

### Weitere Produkte

- Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss
- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen
- Distanzringe, für Rastbolzen

### Maßzeichnung

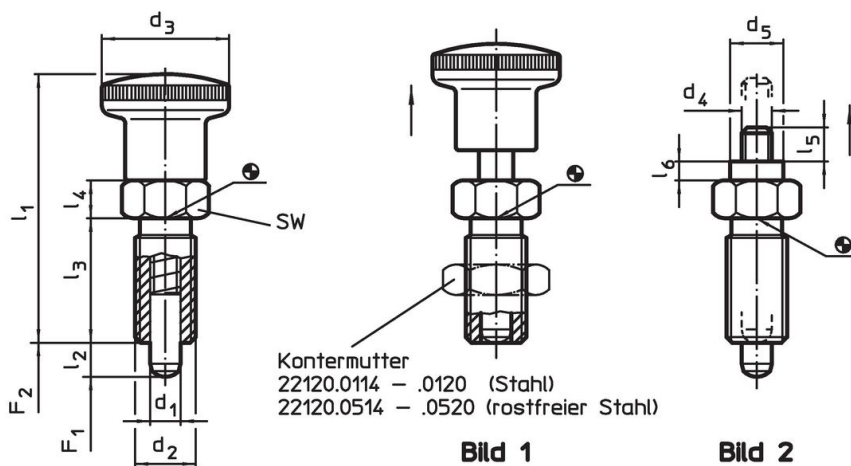

Bestellinformationen


| Abmessungen                                   |                |                        |                |                |                |                | SW   | Federkraft <sup>1)</sup> |                     | <br>min.   max. |    | <br>[g] | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub><br>-0,02<br>-0,05              | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub><br>min. | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |      | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ | [°C]                                                                                               |    |                                                                                            |            |
| [mm]                                          |                |                        |                |                |                |                | [mm] | [N]                      |                     |                                                                                                    |    |                                                                                            |            |
| mit Knopf, schwarz – Bild 1, Rostfreier Stahl |                |                        |                |                |                |                |      |                          |                     |                                                                                                    |    |                                                                                            |            |
| 4                                             | M8 x 1         | 4                      | 16             | 35             | 16             | 5              | 10   | 4,5                      | 12                  | -30                                                                                                | 80 | 10                                                                                         | 22110.0203 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

Zubehör

|                                                                                   | Abmessungen<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | Schlüsselweite<br>[mm] | <br>[g] | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl                                |                                       |                        |                                                                                            |            |
|  | M 8 x 1                               | 13                     | 2,7                                                                                        | 22120.0514 |

Anwendungsbeispiel

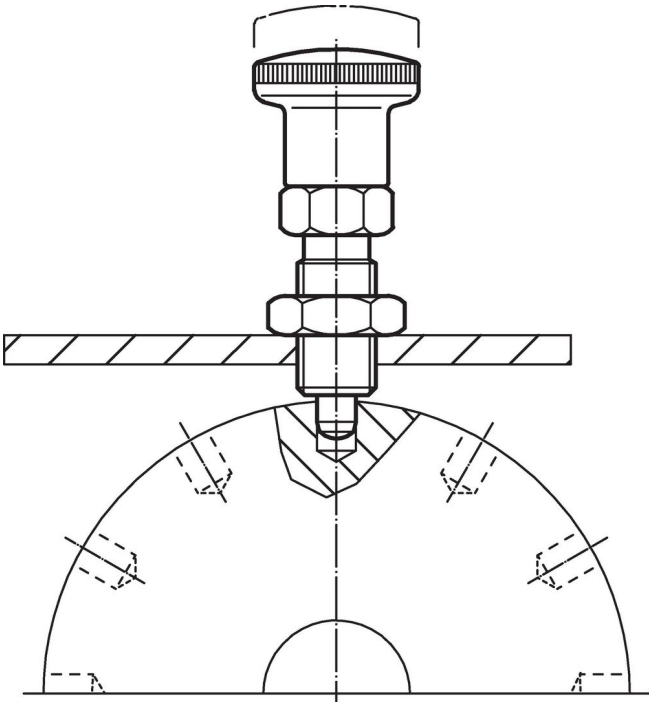

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.