


Stellfüße
22593.0110

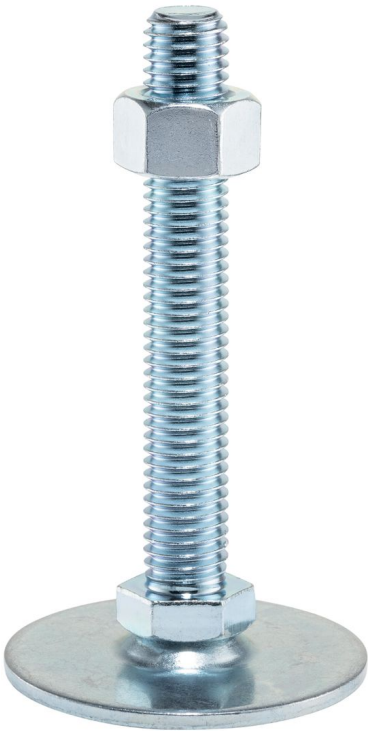

Produktbeschreibung

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden. Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt.

Werkstoff

- Gewindesttift**
- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
- Kontermutter**
- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032
- Teller**
- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Stellfüße, mit Rutschsicherung

Maßzeichnung

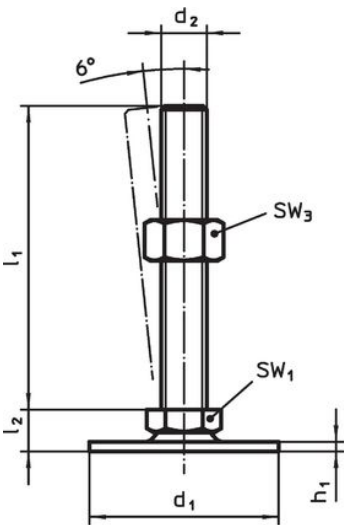


Bild 1

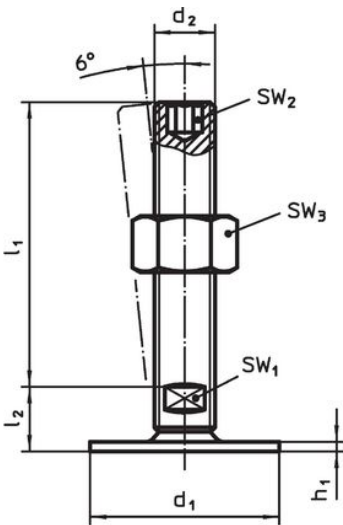


Bild 2

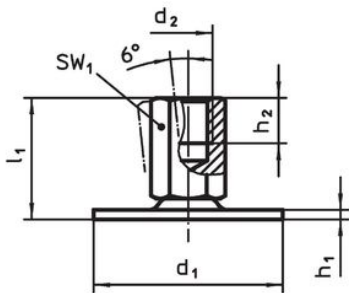


Bild 3

Bestellinformationen

Abmessungen					SW ₁	SW ₃		Art.-Nr.
d ₁	d ₂	l ₁	h ₁	l ₂				
		[mm]			[mm]	[mm]	[g]	
mit Schraube – Bild 1, Stahl								
50	M12	125	2,5	11	17	18	150	22593.0110

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.