

Spannhebel 24430.0248



Produktbeschreibung

Werkstoff


Hebel

- Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

Kugelknopf

- Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319


Maßzeichnung

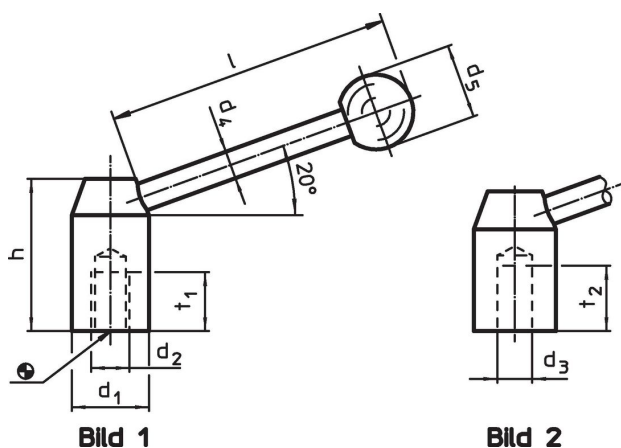

Bestellinformationen

Abmessungen							[g]	Art.-Nr.
d ₁	d ₂	d ₄	d ₅	h	l	t ₁		
[mm]								
mit Innengewinde – Bild 1, Rostfreier Stahl								
32	M16	12	32	52	126	23	354	24430.0248

Anwendungsbeispiel

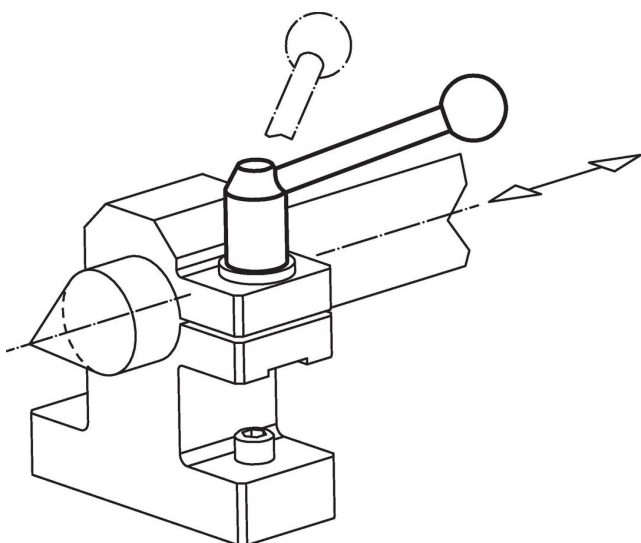

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.