

# Knöpfe

24520.0102



## Produktbeschreibung

### Werkstoff

- Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

## Maßzeichnung

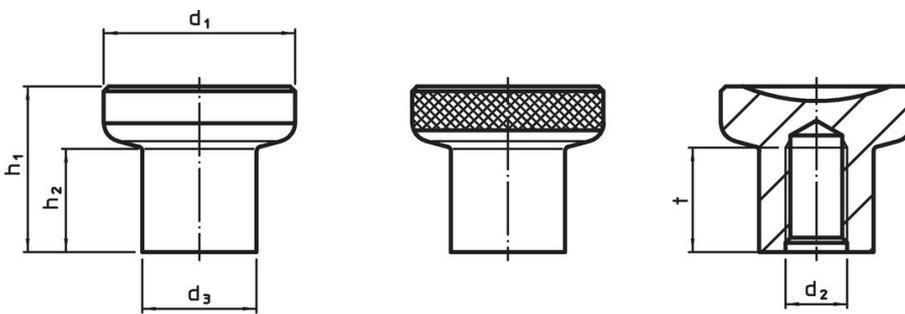



Bild 1

Bild 2

## Bestellinformationen

Abmessungen							Art.-Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t min.	[g]	
ohne Rändel – Bild 1, Rostfreier Stahl							
21	M4	12,5	18	10,5	10	26	24520.0102

## Anwendungsbeispiel

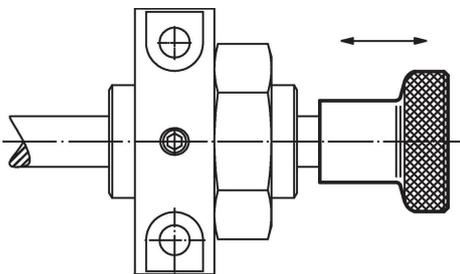

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.