

Kugelknöpfe • DIN 319

24560.0016



Produktbeschreibung

Die Kugelknöpfe nach DIN 319 sind nahtlos und poliert.

Werkstoff

Buchse

- Stahl, galvanisch verzinkt

Kugel

- DIN 7708 - Duroplast PF 31, schwarz
ähnlich RAL 9005

Montage

Montagehinweis für Form M: Wird mit leichten Schlägen aufgetrieben, hält ohne Verkleben. Passung h9 für das Gegenstück genügt.

Maßzeichnung

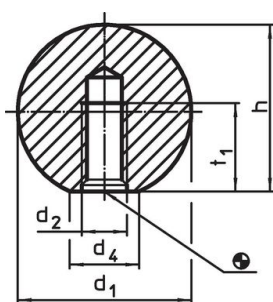


Bild 1

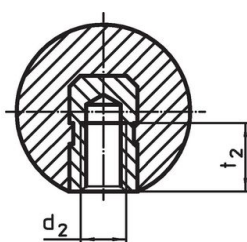


Bild 2


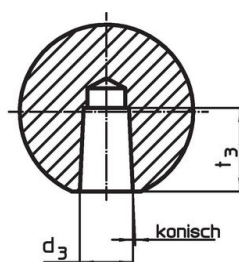


Bild 3

Bestellinformationen

Abmessungen							Art.-Nr.
d ₁	d ₂	d ₄ ~	h ~	t ₁ min.	max.		
[mm]					[°C]	[g]	
mit Pressstoffgewinde, Form C – Bild 1, schwarz							
16	M4	8	15	7	110	3,2	24560.0016

Anwendungsbeispiel

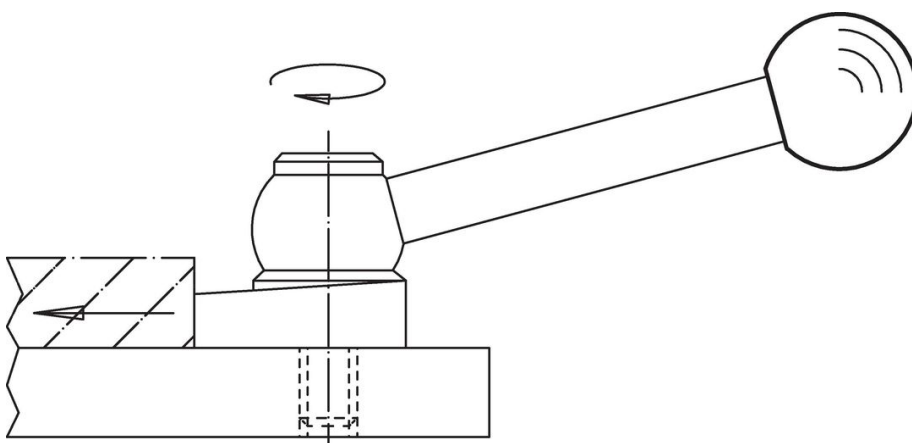

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.