

Kugelknöpfe • Metallausführungen ähnlich DIN 319

24561.0232



Produktbeschreibung

Werkstoff


- Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

Weiterführende Informationen

Hinweise

Erweiterung DIN 319 Form C um metallische Ausführungen.


Maßzeichnung

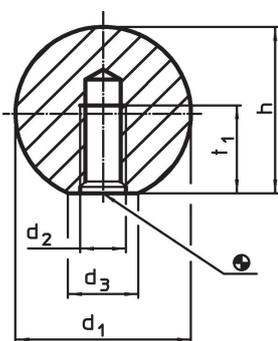

Bestellinformationen

d_1	d_2	Abmessungen			t_1 min.	[g]	Art.-Nr.
		d_3 ~ [mm]	h ~				
Rostfreier Stahl							
32	M8	18	29		14,5	116	24561.0232

Anwendungsbeispiel

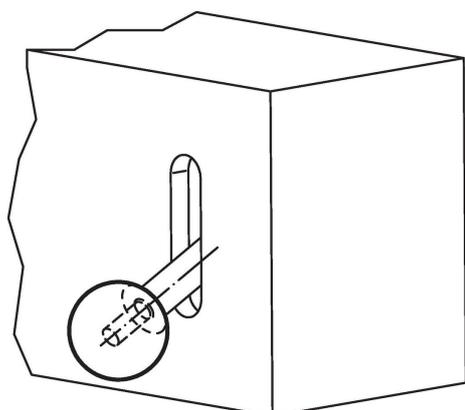

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.