

## Flache Rändelmuttern • DIN 467 24760.0280



### Produktbeschreibung

#### Werkstoff


- Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

#### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Rändelteilung und Rändeltiefe können von der DIN abweichen.


### Maßzeichnung

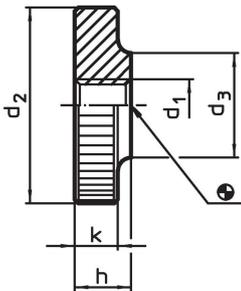

### Bestellinformationen

| d <sub>1</sub>   | d <sub>2</sub> | Abmessungen    |   |      | k  | [g]        | Art.-Nr. |
|------------------|----------------|----------------|---|------|----|------------|----------|
|                  |                | d <sub>3</sub> | h | [mm] |    |            |          |
| Rostfreier Stahl |                |                |   |      |    |            |          |
| M8               | 30             | 16             | 8 | 6    | 32 | 24760.0280 |          |

### Anwendungsbeispiel

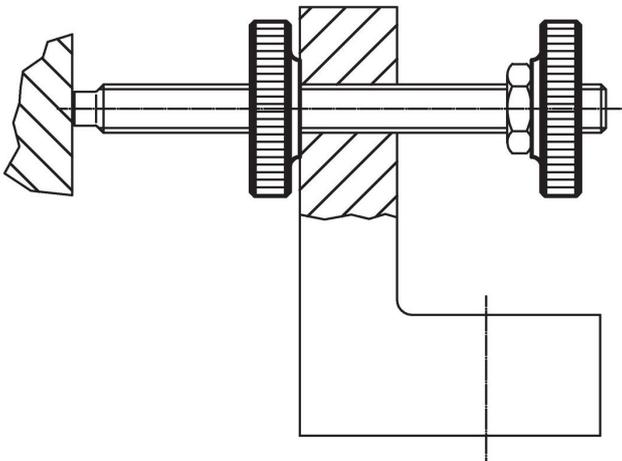

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.