

## Anschläge · Grippeinsätze

EH 1586.



### Produktbeschreibung

Gripp Einsatz besteht aus zwei Stiften aus HSS. Sie dringen in das Werkstück ein und hinterlassen dabei winzige Spuren darauf.

### Werkstoff

#### Einsatz

- Hartmetall, mit Spitze

#### Grundkörper

- Werkzeugstahl, gehärtet

### Maßzeichnung

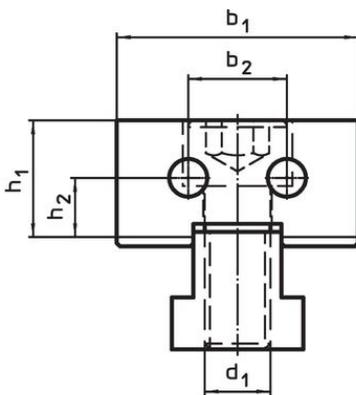


Bild 1



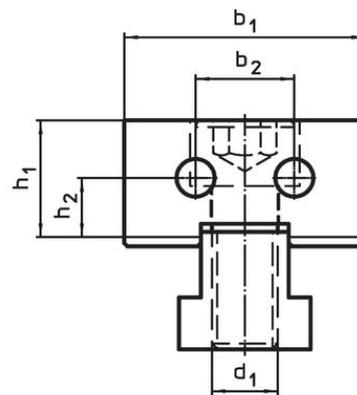


Bild 2

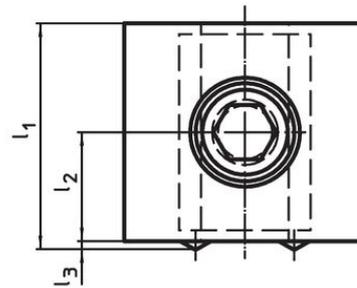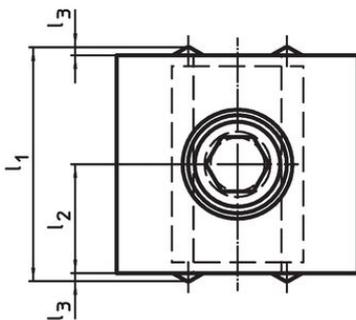

### Bestellinformationen

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ±0,01	l <sub>3</sub>	Abmessungen				[g]	Art.-Nr.
				b <sub>1</sub> -0,05	b <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>		
[mm]									
<b>Gripp-Einsätze, beidseitig – Bild 1</b>									
M12	42	20	1	44	18	21,4	11	406	1586.020
<b>Gripp-Einsätze und plan – Bild 2</b>									
M12	41	20	1	44	18	21,4	11	395	1586.021

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.