

Umleggriffe • drehbar
EH 24532.



Produktbeschreibung

Werkstoff

- Achsteil**
- Stahl, brüniert
 - Rostfreier Stahl 1.4305


Griff

- Thermoplast, schwarz, matt

Bedienung

In Bedienstellung ist der Griff arretiert. Zum Bewegen des Griffes in die Ruhestellung muss er in Achsrichtung herausgezogen und umgeklappt werden.

Maßzeichnung

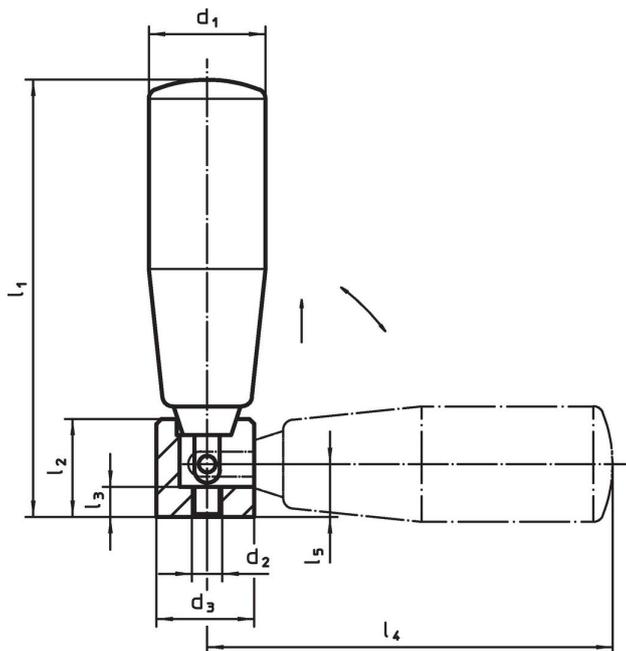

Bestellinformationen

Abmessungen									max. [°C]	[g]	Art.-Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	[mm]			
Stahl											
18	M5	16	57	15,0	5	52	9,5	110	53	24532.0018	
21	M5	16	67	15,0	5	62	9,5	110	63	24532.0021	
22	M5	16	73	15,0	5	68	9,5	110	67	24532.0022	
23	M6	20	87	19,5	6	80	10,5	110	111	24532.0023	
26	M6	20	102	19,5	6	95	10,5	110	137	24532.0026	
28	M8	26	118	26,0	10	106	16,0	110	225	24532.0028	
Rostfreier Stahl											
23	M6	20	87	19,5	6	80	10,5	110	111	24532.0123	
26	M6	20	102	19,5	6	95	10,5	110	137	24532.0126	
28	M8	26	118	26,0	10	106	16,0	110	225	24532.0128	

Compliance

Für detaillierte Compliance Informationen wählen Sie bitte die gewünschte Artikelnummer.