

Kreuzgriffschrauben • ähnlich DIN 6335, rostfreier Stahl A4 EH 24731.



Produktbeschreibung

Diese Kreuzgriffschrauben sind nach DIN 6335 gefertigt, jedoch handelt es sich um eine Ausführung ohne Schmutzkanten. Dadurch sind diese Kreuzgriffschrauben für alle Anwendungsbereiche mit hohen hygienischen Anforderungen geeignet. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A4 gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit.

Werkstoff


Griff

- Rostfreier Stahl A4, poliert

Schraube

- Rostfreier Stahl A4

Maßzeichnung

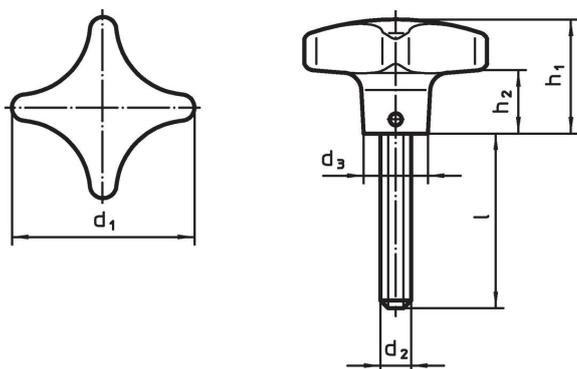

Bestellinformationen

d ₁	d ₂	Abmessungen				[g]	Art.-Nr.
		l	d ₃	h ₁	h ₂		
		[mm]					
40	M 8	20	14	25	13	73	24731.0105
40	M 8	25	14	25	13	75	24731.0110
40	M 8	30	14	25	13	76	24731.0115
40	M 8	40	14	25	13	80	24731.0120
50	M10	20	18	32	18	132	24731.0125
50	M10	25	18	32	18	136	24731.0130
50	M10	30	18	32	18	137	24731.0135
50	M10	45	18	32	18	144	24731.0140
50	M10	55	18	32	18	152	24731.0145
63	M12	30	20	40	23	248	24731.0150
63	M12	40	20	40	23	256	24731.0155
63	M12	50	20	40	23	263	24731.0160

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.