

支撑脚
22593.2580



产品描述

支撑脚是万用的就像可调整脚一样。
板件被锁在螺纹销和螺母上，藉由一个不锈钢锁附螺丝，同时胶水沾黏。

材质




- 螺帽
- 不锈钢 1.4305
- 固定螺帽
- 不锈钢 A2, ISO 4032
- 脚座
- 不锈钢 1.4301，振动研磨

更多信息

更多产品

- 支撑脚，防滑保护

图面

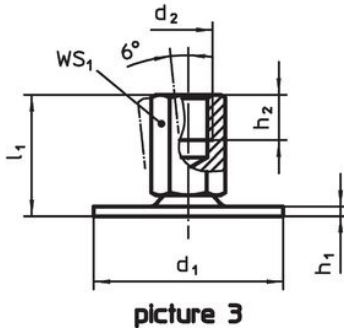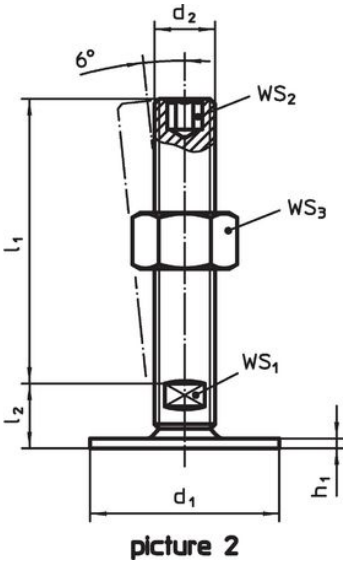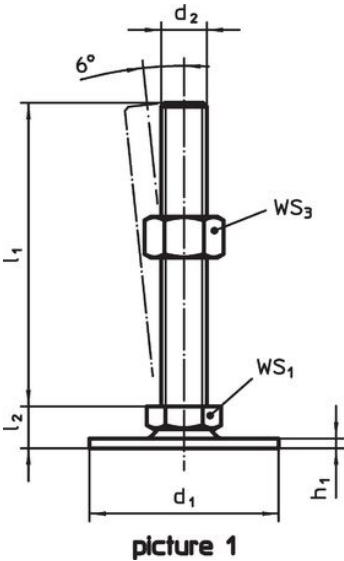

订单信息

d ₁	d ₂	尺寸			WS ₁		品号
		l ₁	h ₁	h ₂			
		[mm]					
有母牙 – 相片 3, 不锈钢							
80	M16	38	3	16	22	195	22593.2580

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。