

油面镜
22860.0016



产品描述

适合没有过压的油箱.


材质

- 密封环
 - 抗油品
- 反射器
 - 塑胶，白色
- 环型螺帽
 - 铝
- 油面镜
 - 塑料玻璃 (PMMA) - 透明的

组装

在钻孔中可不用装置线 Ø H11. 透过简单拧紧环型螺母来密封。

图面

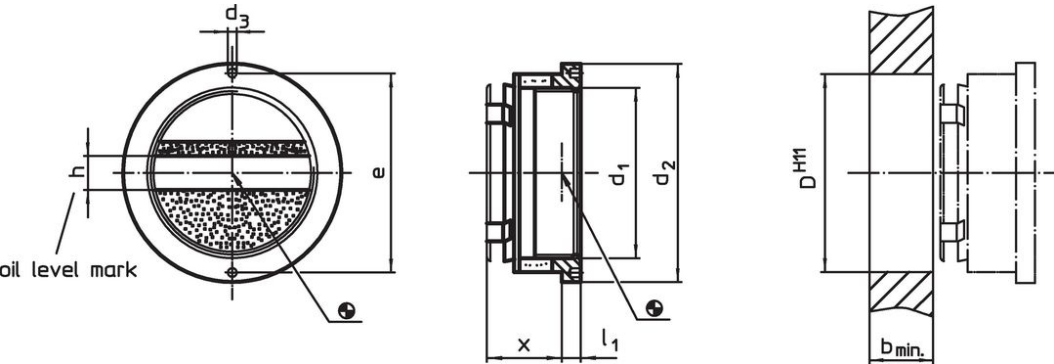


订单信息

尺寸							定位孔	温度		重量	品号
尺寸(视界开口) d ₁	d ₂	d ₃	x ~ [mm]	l ₁	b min	e	D H11 [mm]	min	max.	[g]	
无 油高标示											
16	25	2,2	15	3,5	9	21	20	-20	70	9,1	22860.0016

配件

尺寸		重量	品号
尺寸(视界开口) d ₁	d h9 [mm]	e [g]	
组立工具			
	16	2,0	21,0
		16	22860.0816

应用范例

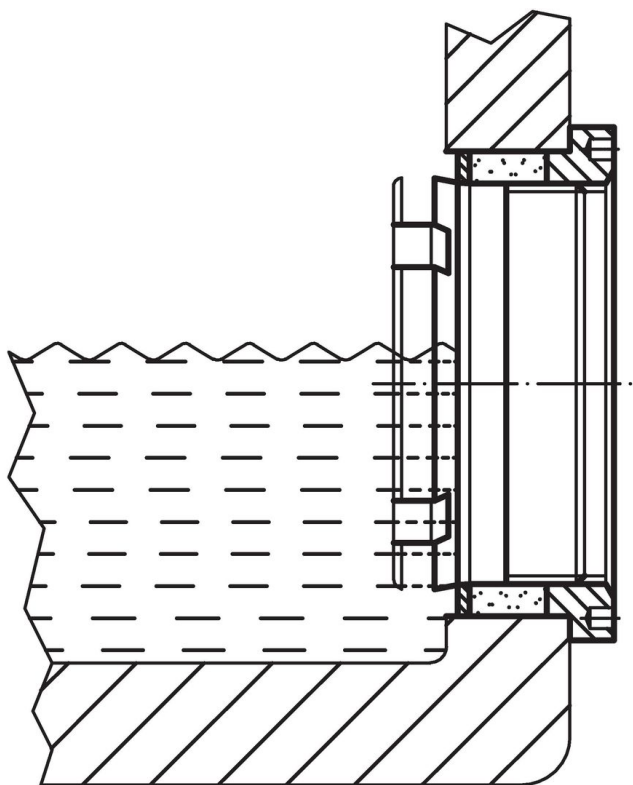

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。