

手轮 · DIN 950 轻合金
24590.0551



产品描述

车削、边缘抛光处理。

材质

- 手轮
- 轻合金 (铝)
- 机械把手 DIN 39 EH 24450.
- 钢，车削，镀锌，钝化

组装


轴端华司 EH 22270。用于轴向紧固。

更多信息

更多产品

- 轴端华司
- 旋转机械把手，DIN 98

图面

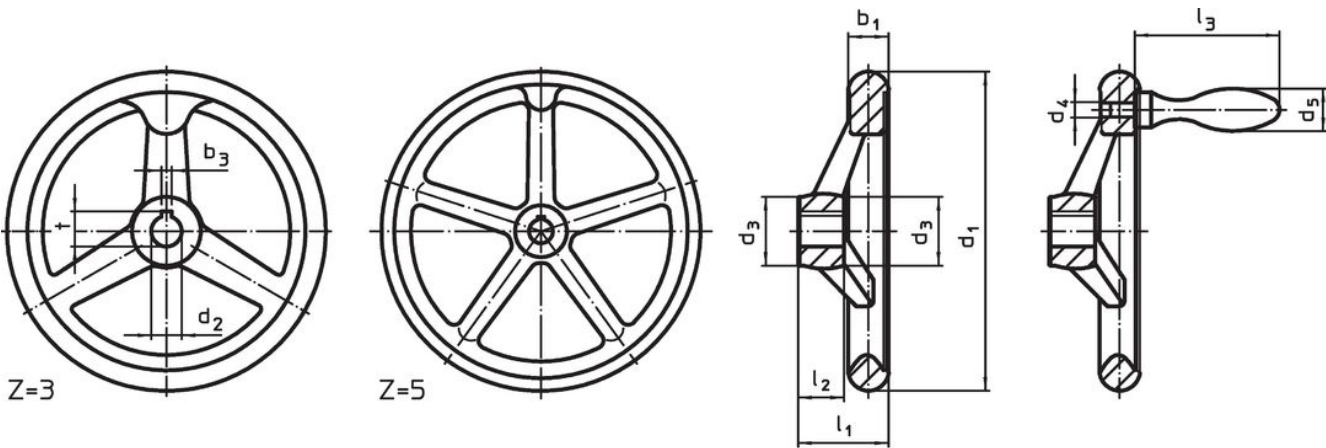

picture 1


picture 2

The orientation of the hub keyway may be different than shown in the drawing.

订单信息

尺寸								中心键槽 DIN 6885 规格表 1		轮辐数 z	一致。机械把手 DIN 39 / DIN 98		品号
d ₁	d ₂ H7	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁ ~	l ₂	l ₃ ~	b ₃	t				
[mm]								[mm]			[mm]	[g]	
有键槽，有固定 把手 EH 2445. 组立，型式 N-F/G (旧型 F 3) – 相片 2													
400	34	65	M16	36	63	38	112	10	37,3	5	36	4210	24590.0551

应用范例

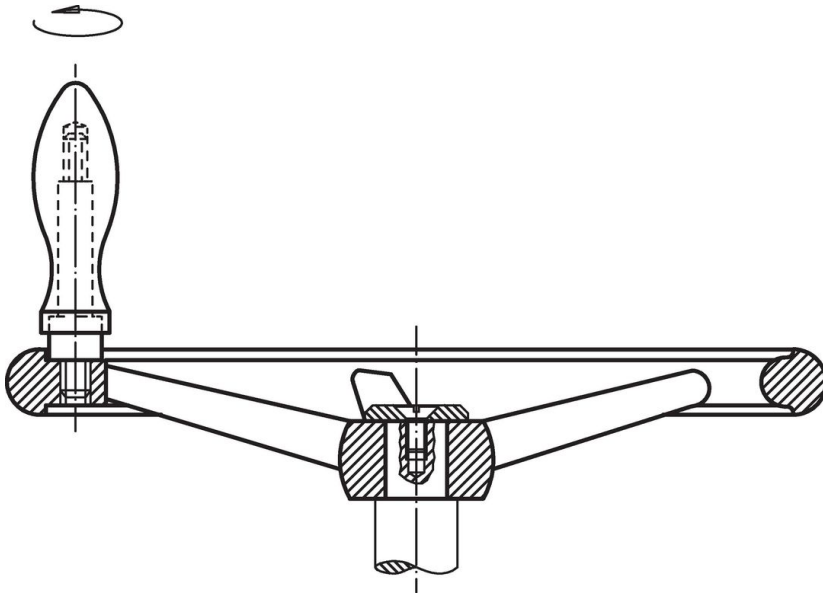

遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。