SIMPLEX 软面锤 · Rubber composition; with cast iron housing and high-quality wooden handle 3002.060





产品描述

SIMPLEX 3002系列的每一侧都配有复合橡胶嵌件。 Ť

他的中硬橡胶嵌件(3202系列)绝对是最畅销的产品。超低磨损,冲击缓冲且无异味,与传统的橡 胶锤相比,它的使用寿命更长。

外壳由铸铁制成,带有集成的手柄保护套,可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型,在握把区域具有双层清漆,因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。该版本的尺寸从D30mm到D80mm不等,可以作为八角锤(3002.081,3002.100),并带有橡胶嵌件和"立式"(3022.261)。

產品特點:

- SIMPLEX軟面槌在兩側均帶有復合橡膠內襯(黑色,中硬,衝擊緩衝,無味,低磨損)。
- 鑄鐵外殼,帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性能。
- 高品質,減震,符合人體工程學的木柄; 握把區域帶有雙層清漆(耐髒)。
- 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
- 此版本提供 D30mm 至 D80mm 的尺寸产品,也可用作为大锤和 D60mm 和 D80mm 带橡胶入子和支座。
- D80mm 版本还可以提供额外的短把手 (3002.082)。

成田区村

园艺与景观美化, 路面铺砌, 铺路的路边石镶嵌, 石造工程 / 楼梯设置, 栅栏建造, 鹰架结构, 帐篷结构, 组合屋结构, 木工作业, 維護和維修工作

材质

把手

木材

入子

- 合成橡胶,黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

外壳

铸铁

订单信息


尺寸				I	GTIN	proficl@ss	ecl@ss 10.1	品号
Ø	—— ■1	=======================================	长x宽x高	_		5.0		
[mm]				[g]				
60	150	405	405 x 145 x 60	1550	4030618300076	AAA905c002	21-04-09-16	3002.060



应用范例





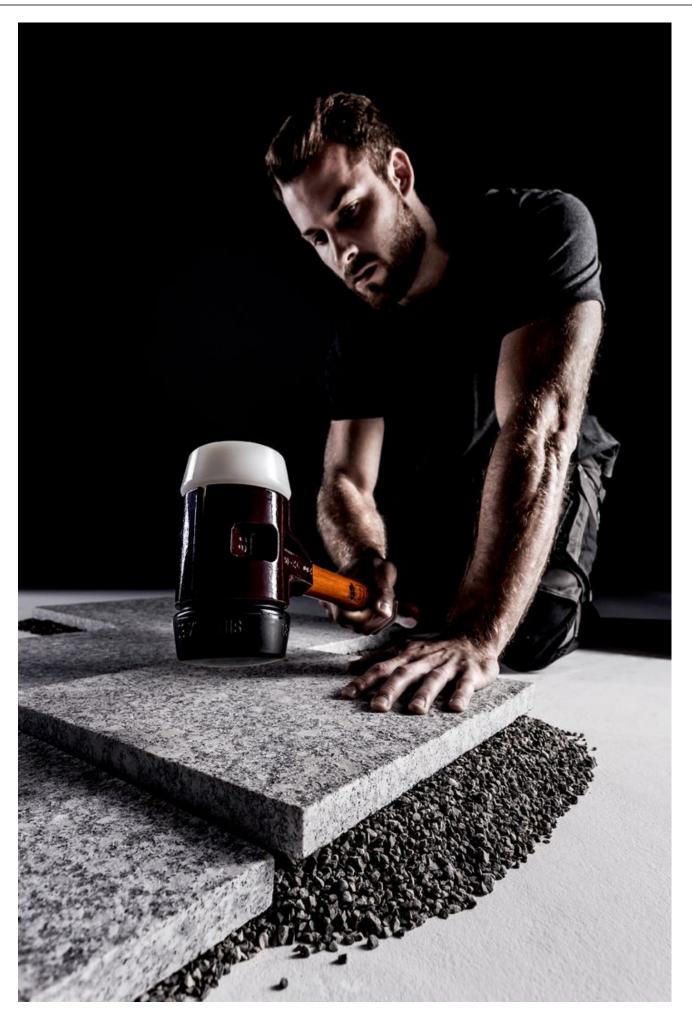





遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物

"本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为"冲突矿物"的物质,例如钽、锡、金或钨。

