

Matice pro T-drážku • dlouhé  
23020.0060


## Popis produktu

Matice pro T-drážku, dlouhé jsou oproti verzi dle DIN 508 v prodlouženém provedení a jsou zejména vhodné pro montáž do křížové drážky.

## Materiál

- Zušlechťená ocel, pevnost 10, bryněrovaná


## Výkres s rozměry

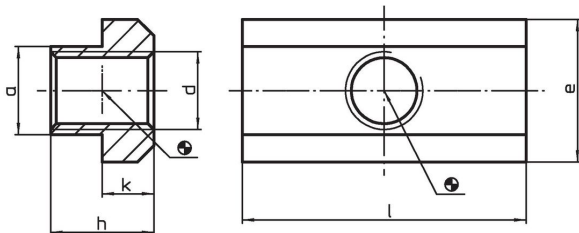

## Informace pro objednání

| Velikost T-drážky<br>[mm] | Rozměry |     |           |    |   |   | <br>[g] | Obj. č.    |
|---------------------------|---------|-----|-----------|----|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                           | d       | a   | e<br>[mm] | l  | h | k |                                                                                            |            |
| 6                         | M5      | 5,6 | 10        | 20 | 8 | 4 | 7,9                                                                                        | 23020.0060 |

## Příklad použití

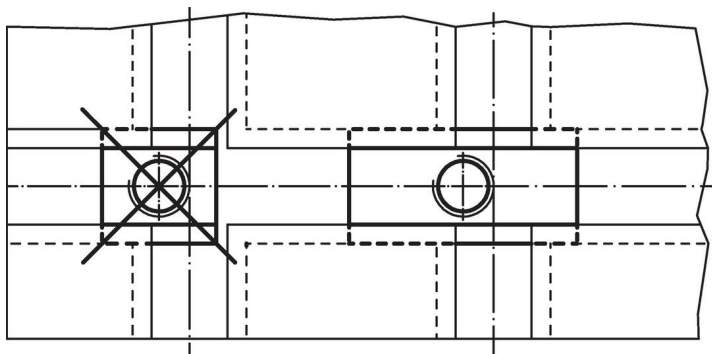

## Shoda

## Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

## Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

## Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.