

## Naváděcí pouzdra • bez prstence, DIN 179 A

23112.0535



## Popis produktu


Slouží např. ve vrtacích přípravcích jako vedení a zabezpečují opakovaně požadovanou přesnost.

Tvrzená a broušená pouzdra lze použít jako vrtací pouzdra nebo vedení hřídelí pro jejich odolnost proti opotřebení.

## Materiál

- Cementační ocel, tvrzená

## Výkres s rozměry

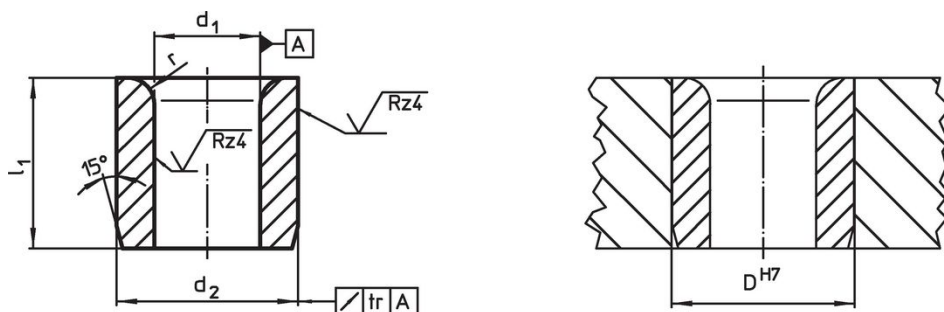

## Informace pro objednání

| d <sub>1</sub><br>F7 | Rozměry<br>l <sub>1</sub><br>[mm] | d <sub>2</sub><br>n6 | r | Montážní otvor<br>D<br>H7<br>[mm] | <br>[g] | Obj. č.    |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3,1                  | 16                                | 6                    | 1 | 6                                 | 3,2                                                                                          | 23112.0535 |

## Shoda

## Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

## Obsahuje látky SVHC &gt;0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

## Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.