

Upínky • s osazením

23160.0107




Popis produktu

Tato upínka vyhlá podle DIN 6314 B se používá především pro mechanické upínání obrobků.

Materiál

- Zušlechtěná ocel, kalená, bryňovaná


Výkres s rozměry

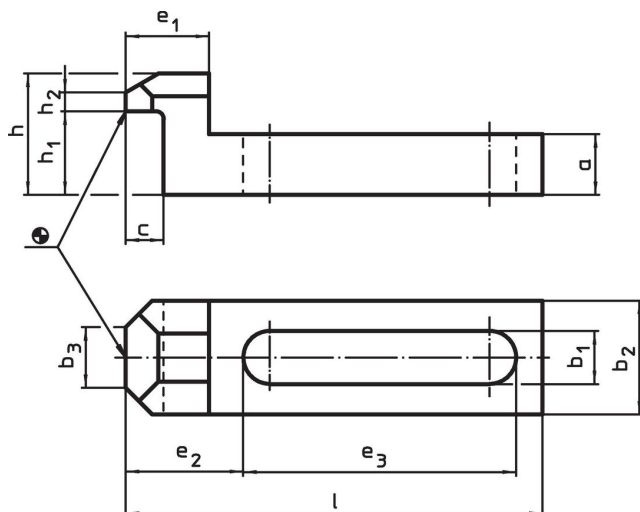

Informace pro objednání

Jmenovitý rozměr b_1 [mm]	Rozměry											Pro šrouby			Obj. č.
	l	a	b_2	b_3	c	e_1	e_2	e_3	h	h_1	h_2	[mm]	[palec]	[g]	
6,6	55	8	15	8	5	11	15,5	36	16	11	2	M6	1/4	39	23160.0107

Příklad použití

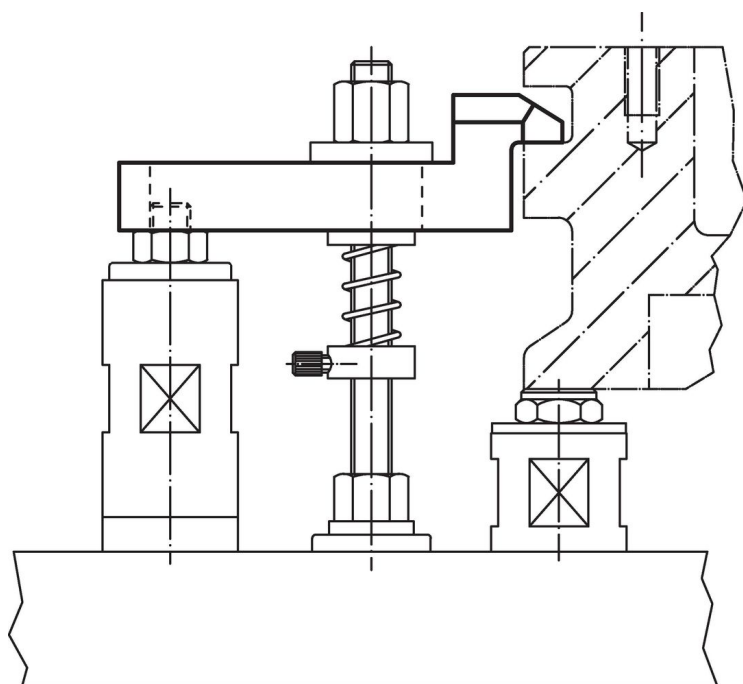

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.