

Meziválce 23310.0134



Popis produktu

Meziválce mohou být použity ke zvětšení upínací výšky horního upínače EH 23310. Dále se mohou kombinovat s nastavitelnými podpěrami (EH 22680.), čípky (EH 22690.) a výkyvnými opěrkami (EH 22730. - EH 22741.).

Materiál


- Ocel, tvrzená, bryňovaná, broušená

Další informace

Další produkty

- Podpěry, rýhovaná nebo s hrotem
- Podpěry, kolíkové
- Čípky
- Podpěry, nastavitelné
- Opěrky výkyvné
- Opěrky výkyvné, s kuličkou z tvrdokovu, ploška rýhovaná
- Opěrky výkyvné, se samostatným vrácením do výchozí polohy
- Opěrky výkyvné, s kuličkou z tvrdokovu, rýhovaná a se samostatným vrácením do výchozí polohy
- Opěrky výkyvné, nastavitelné
- Opěrky výkyvné, nastavitelné se samostatným vrácením do výchozí polohy


Výkres s rozměry

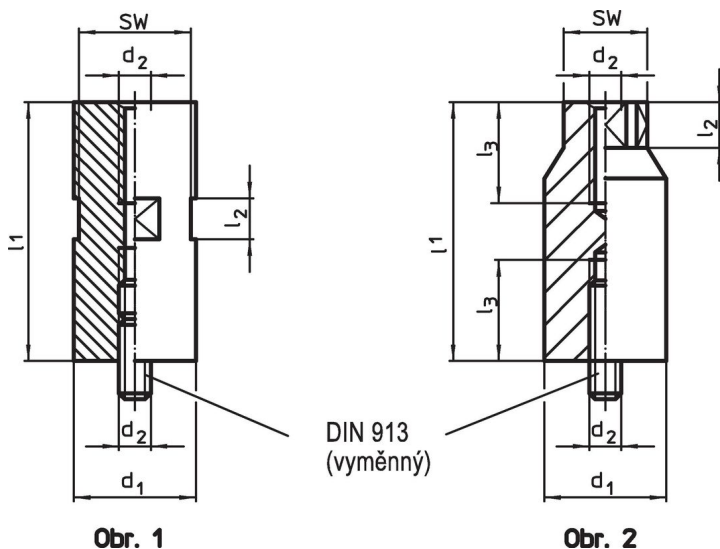

Informace pro objednání

d_1 -0,1	l_1 $\pm 0,01$	Rozměry		d_2	l_2	SW		Obj. č.
		[mm]				[mm]	[g]	
obrázek 1								
32	140	M10		20		27	848	23310.0134

Příklad použití

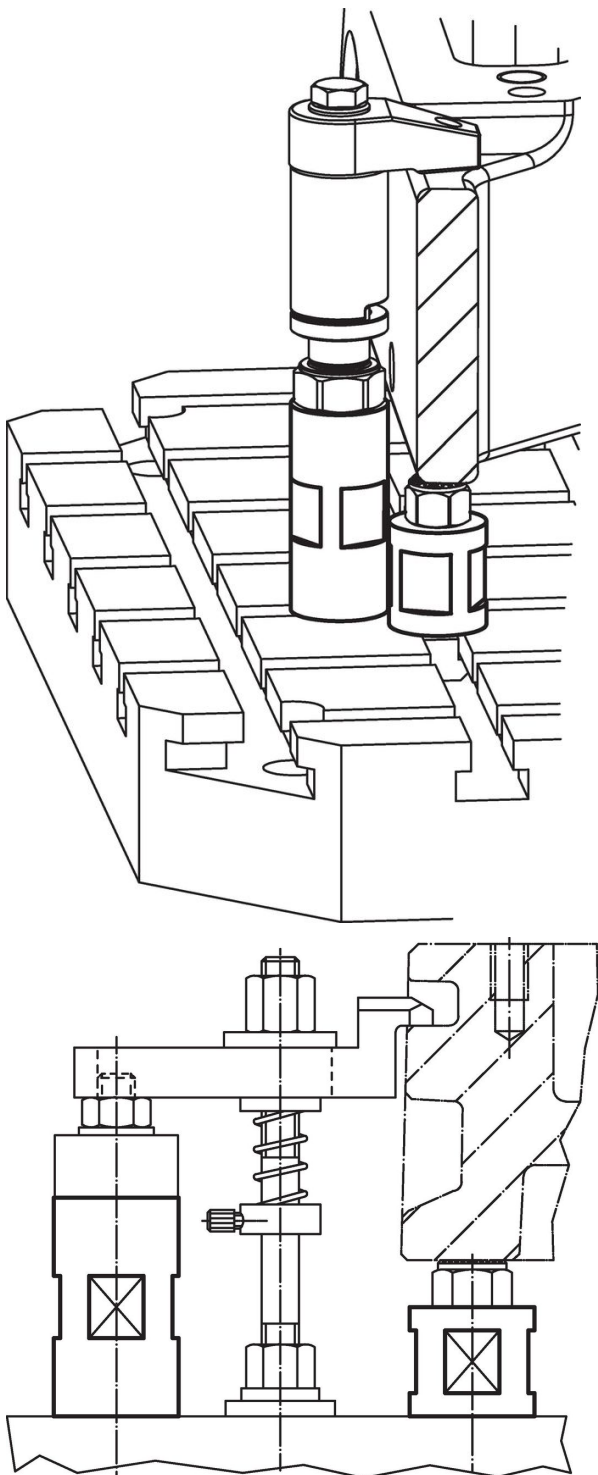

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.