

Upínací páky 24430.0236



Popis produktu

Materiál


Páka

- Nerez 1.4305, matná

Kulové držadlo

- Duroplast PF 31, černý, DIN 319


Výkres s rozměry

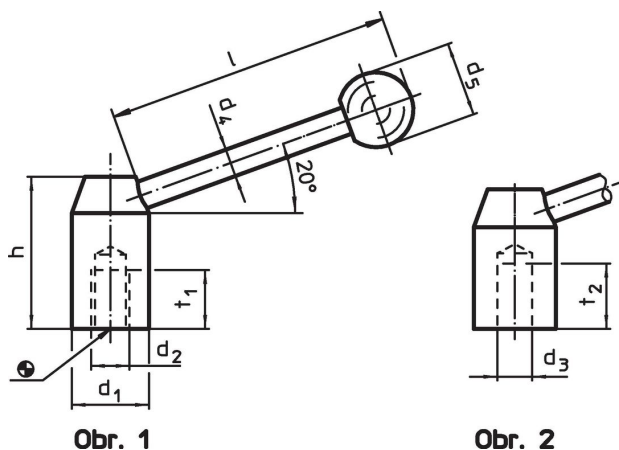

Informace pro objednání

d ₁	d ₂	d ₄	Rozměry d ₅ [mm]	h	l ~	t ₁	 [g]	Obj. č.
s vnitřním závitem – obrázek 1, Nerez								
25	M10	10	25	42	95	18	186	24430.0236

Příklad použití

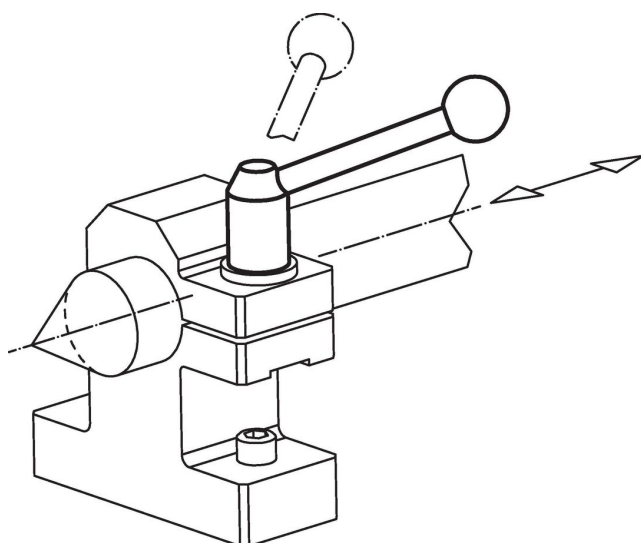

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.