

Upínací matice s kolíkovou rukojetí • DIN 6307 volnou 24510.0716




Popis produktu

U tohoto provedení je rukojeť posuvná, zesponu přidrřovaná pruřinou.

Materiál

- Automatová ocel, brynřovaná


Vřkres s rozmřry

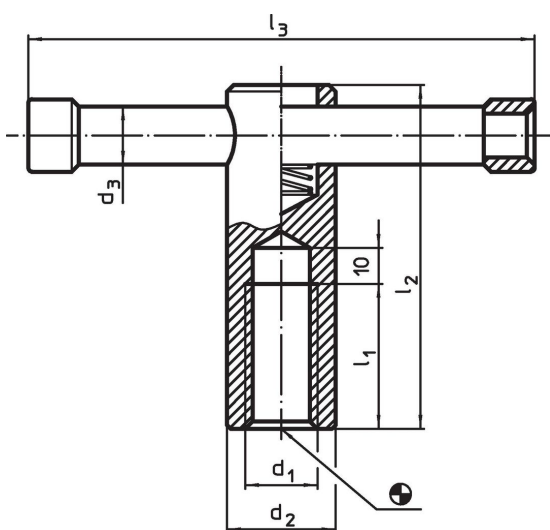

Informace pro objednání

Rozměry							Obj. č.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃		
[mm]							
M16	24	13	35	85	120	328	24510.0716

Přiklad pouřitř

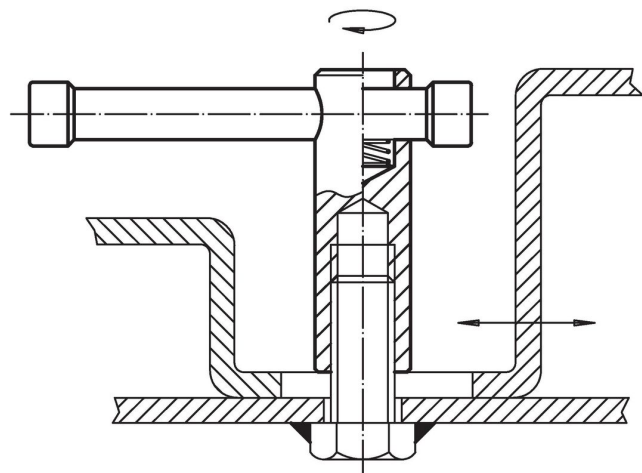

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.