

Šrouby s hvězdicí • Nerez
24690.0154



Popis produktu

Materiál

Držadlo
• Nerez 1.4301, matná


Šroub
• Nerez 1.4301

Další informace

Poznámky

Držadlo: Tažený plech. Náboj: Přivařený.


Výkres s rozměry

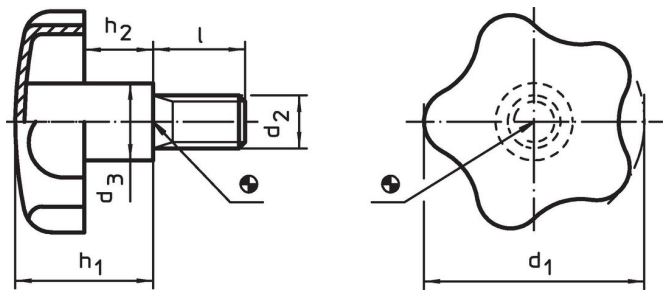

Informace pro objednání

Rozměry							Obj. č.
d ₁	d ₂	l	d ₃	h ₁ ~	h ₂ ~		
[mm]						[g]	
50	M10	40	18	30	16,5	102	24690.0154

Příklad použití

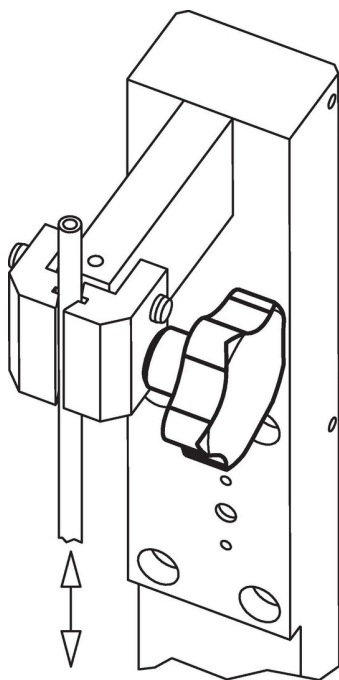

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.