

Hvězdice • Nerez
24690.0440



Popis produktu

Materiál


Držadlo
• Nerez 1.4301, matná

Další informace

Poznámky

Držadlo: Tažený plech. Náboj: Přivařený.


Výkres s rozměry

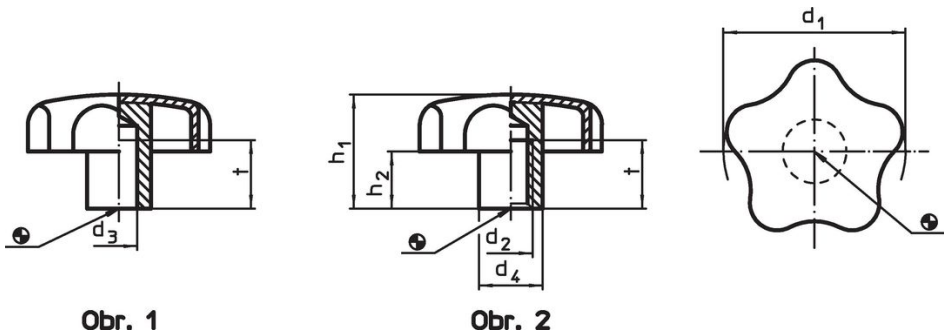

Informace pro objednání

d ₁	d ₂	d ₄	Rozměry				Obj. č.
			h ₁	h ₂	t		
			~ [mm]	~	min.		
[g]							
s neprůchozím závitem – obrázek 2							
40	M8	14	25	12,5	15	37	24690.0440

Příklad použití

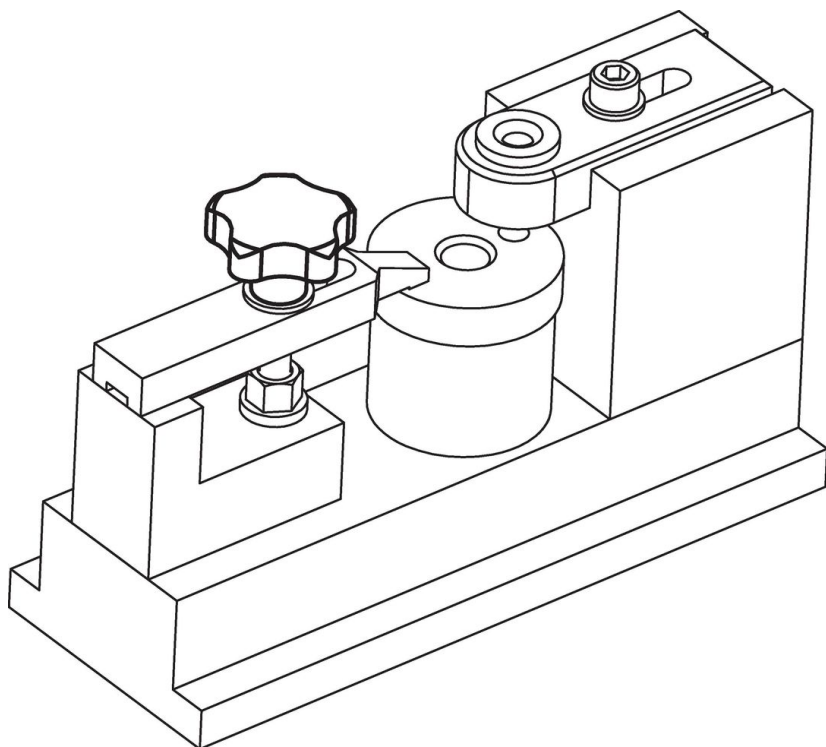

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.