


VOLLE KRAFT: DAS SUPERCRAFT PRINZIP

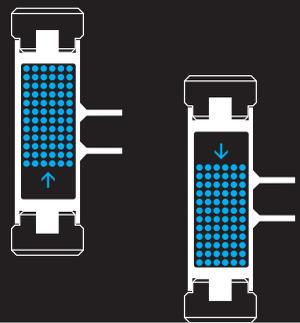

Rückschlagfreies Arbeiten

- 1 Gelenkschonend
- 2 Geräuscharm
- 3 Sehr hohe Schlagkraft
- 4 Verschleißfeste Einsätze

HALDER

**ZUSCHLAGEN
MIT HERSTELLERQUALITÄT**

**DAS
ORIGINAL
MADE IN
GERMANY.**



ERWIN HALDER KG

Erwin-Halder-Straße 5-9
88480 Achstetten-Bronnen
Deutschland

T +49 7392 7009-0
F +49 7392 7009-160
info@halder.de
www.halder.de

DE/04/2019




HALDER

**DAS
ORIGINAL
FÜR ORIGINALE**

Schonhämmer und Forstwerkzeuge

EINFACH CLEVER: DAS SIMPLEX PRINZIP

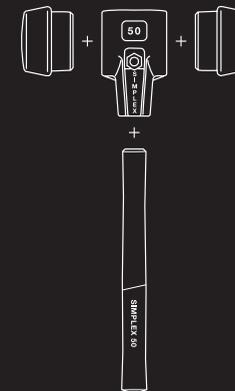

- 1 Alle Verschleißteile sind jederzeit einfach nachzurüsten
- 2 Auswechselbare Schlagschneide unterschiedlicher Härtegrade
- 3 Gehäuse aus Stahlguss, Aluminium oder verstärktem Stahlguss
- 4 Drei verschiedene Stielarten aus hochwertigem Holz oder Fiberglas



→ **TPE-SOFT**
weich / abriebfrei
Härtegrad ●○○○○



→ **GUMMIKOMPOSITION**
mittelhart / dämpfend
geruchsneutral / verschleißarm
Härtegrad ●●○○○



→ **TPE-MID**
mittelhart / abriebfrei
Härtegrad ●●○○○



→ **SUPERPLASTIK**
mittelhart / sehr widerstandsfähig
verschleißfest
Härtegrad ●●●○○



→ **PLASTIK**
hart / öl- und fettbeständig
Härtegrad ●●●●○



→ **NYLON**
hart / sehr verschleißfest
kein Abspalten / öl- und fettbeständig
Härtegrad ●●●●○



→ **WEICHMETALL**
hart / hitzeunempfindlich
Härtegrad ●●●●●




→ **KUPFER**
mit Kunststoffhülse / hart
Härtegrad ●●●●●

DER PERFEKTE HAMMER FÜR JEDEN JOB



Ob Profi oder Heimwerker – um herausragende Arbeitsergebnisse zu erzielen, braucht es zweierlei: den Ehrgeiz, immer das Beste abzuliefern, und das Werkzeug, das einen dabei optimal unterstützt.

Halder-Schonhämmer und -Forstwerkzeuge stehen seit über 80 Jahren für clevere Lösungen und höchste Materialqualität, Made in Germany.

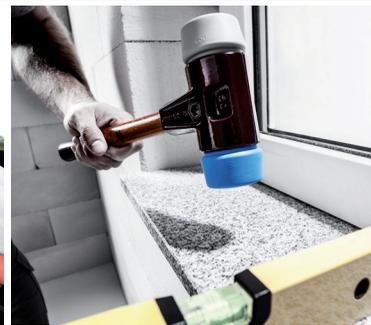

BAU/GARTEN-/LANDSCHAFTSBAU

→ Bruchempfindliche Platten verlegen

3113 SIMPLEX-Schonhammer · TPE-soft/TPE-mid · Ø 30-60 mm



→ Randsteine setzen, Pflasterarbeiten, Schalungsbau

3027 SIMPLEX-Schonhammer · Gummikomp./Superplastik · Ø 30-80 mm



→ Randsteine setzen, L-Steine setzen

3027 SIMPLEX-Vorschlaghammer · Gummikomp./Superplastik · Ø 80-100 mm



→ Natursteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen

3013 SIMPLEX-Schonhammer · TPE-soft/TPE-mid · Ø 30-60 mm



→ Betonschalungen lösen

3366 SUPERCRAFT-Vorschlaghammer, rückschlagfrei · Ø 80-100 mm



WARTUNG/REPARATUR

→ Leichte bis mittelschwere Arbeiten

3968 BASEPLEX-Hammer · Celluloseacetat/Nylon · Ø 25-50 mm



3026 SIMPLEX-Schonhammer · Gummikomp./Plastik · Ø 30-60 mm



→ Kraftvolle Arbeiten

3366 SUPERCRAFT-Schonhammer, rückschlagfrei · Hickorystiel · Ø 20-80 mm



3389 SUPERCRAFT-Schonhammer, rückschlagfrei · 3-Komp.-Stiel · Ø 40-60 mm



3666 MAXXCRAFT-Schlosserhammer · 300-1000 g



→ Kfz-/Nfz-Bereich

3029 SIMPLEX-Schonhammer · Gummikomp./Weichmetall · Ø 30-80 mm



3749 SIMPLEX-Schonhammer · Kupfer/Weichmetall · Ø 30-40 mm



3389 SUPERCRAFT-Schonhammer, rückschlagfrei · 3-Komp.-Stiel · Ø 40-60 mm



3408 Durchschlag · Ø 10-15 mm



→ Festsitzende Räder lösen

3379 BLACKCRAFT-Schonhammer, rückschlagfrei · Ø 40-60 mm



SCHREINER-/ZIMMERMANNARBEITEN

→ Bearbeitung leichter/empfindlicher Werkstücke Furnierarbeiten, Möbelmontage

3117 SIMPLEX-Schonhammer · TPE-soft/Superplastik · 50:40 · Ø 50 mm



→ Fenster-/Türenbau

3380 SECURAL-Schonhammer, rückschlagfrei · 30x40 mm



→ Nageln

3666 MAXXCRAFT-Schlosserhammer · 300-1000 g



→ Dachstuhl setzen

3366 SUPERCRAFT-Vorschlaghammer, rückschlagfrei · Ø 80-100 mm



INNENAUSBAU

→ Parkett/Laminat verlegen

3380 SECURAL-Schonhammer, rückschlagfrei · 30x40 mm



3666 MAXXCRAFT-Schlosserhammer · 300-1000 g



→ Fliesen legen

3113 SIMPLEX-Schonhammer · TPE-soft/TPE-mid · Ø 30-60 mm



→ Trockenbau

3013 SIMPLEX-Schonhammer · TPE-soft/TPE-mid · Ø 30-60 mm



→ Deckenzierleisten anbringen

3408 Klopfer, rückschlagfrei · Ø 20-50 mm



SPENGLERARBEITEN

→ Abkant- und Biegearbeiten

3366 SUPERCRAFT-Schonhammer, rückschlagfrei · Hickorystiel · Ø 20-80 mm



3380 SECURAL-Schonhammer, rückschlagfrei · 30x40 mm



3968 BASEPLEX-Hammer · Celluloseacetat/Nylon · Ø 25-50 mm



→ Installationsarbeiten

3380 SECURAL-Schonhammer, rückschlagfrei · 30x40 mm



3906 BASEPLEX-Hammer · Celluloseacetat · Ø 25-50 mm



3677 FERROPLEX-Kombihammer · Ø 30-35 mm



METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE

→ Positionieren/Fügen von Werkstücken

3366 SUPERCRAFT-Schonhammer, rückschlagfrei · Hickorystiel · Ø 20-80 mm



3377 SUPERCRAFT-Schonhammer, rückschlagfrei · Stahlrohrstiel · Ø 25-70 mm



3380 SECURAL-Schonhammer, rückschlagfrei · 30x40 mm



3028 SIMPLEX-Schonhammer · Gummikomp./Nylon · 30-80 mm



3408 Klopfer, rückschlagfrei · Ø 20-50 mm



→ Richtarbeiten, Anlagenbau

3748 SIMPLEX-Schonhammer · Kupfer/Nylon · Ø 30-40 mm



3666 MAXXCRAFT-Schlosserhammer · 300-1000 g



→ Gehäusemontage, Formenbau

3089 SIMPLEX-Schonhammer · Nylon/Weichmetall · Ø 30-80 mm



LAND-/FORSTWIRTSCHAFT

→ Zaunbau

3007 SIMPLEX-Vorschlaghammer · Superplastik · Ø 80-140 mm



3366 SUPERCRAFT-Vorschlaghammer, rückschlagfrei · Ø 80-100 mm



→ Spalten von Meterholz, Keilarbeiten

3007 SIMPLEX-Spalthammer · 4.100 g



 
→ Spalten von Nadelholz, Keilarbeiten

3007 SIMPLEX-Spaltaxt · 2.700 g



→ Spalten von Laubholz, Keilarbeiten

3007 SIMPLEX-Spaltaxt mit Keilstegen · 2.840 g



→ Spalten von Meterholz

3556 Halder Drehspaltkeil



→ Spalten kleinerer Holzscheite/Anzündholz

3555 Halder Handbeil · geschmiedet



Weitere Modelle und Kombinationen finden Sie auf www.halder.de