

## Rastbolzen • mit Sechskantbund, rostfreier Stahl A4

### 22120.1090



#### Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.  
Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A4 gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit.

#### Werkstoff

##### Hülse

- Rostfreier Stahl 1.4401

##### Raststift

- Rostfreier Stahl 1.4401 vernickelt

##### Knopf

- Rostfreier Stahl 1.4401

##### Kontermutter

- Rostfreier Stahl 1.4401

#### Weiterführende Informationen

##### Hinweise

Knopf nicht demontierbar.  
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

#### Maßzeichnung

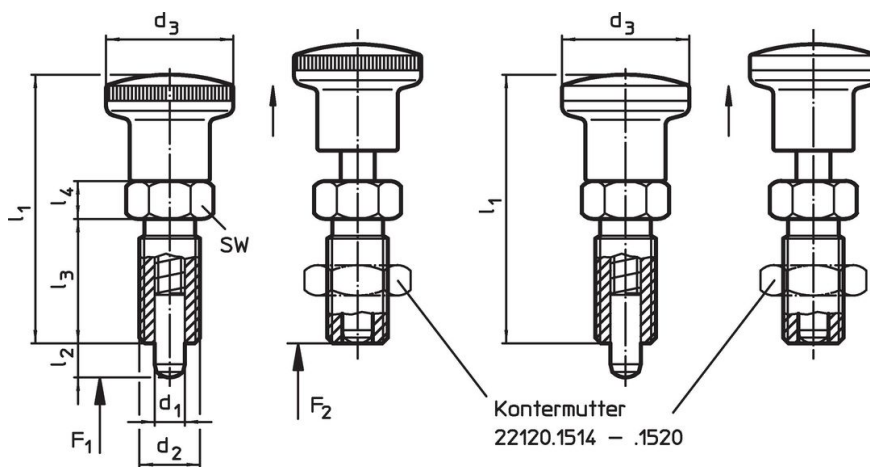


Bild 1

Bild 2

Bestellinformationen

| Abmessungen                             |                |                        |                |                |                |                | Federkraft <sup>1)</sup> |                     |      |     | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------|------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>                          | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub><br>min. | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ | max. |     |            |
| [mm]                                    |                |                        |                |                |                |                | [N]                      |                     | [°C] | [g] |            |
| mit Knopf aus rostfreiem Stahl – Bild 2 |                |                        |                |                |                |                |                          |                     |      |     |            |
| 10                                      | M16 x 1,5      | 12                     | 27             | 58             | 26             | 8              | 7,5                      | 32                  | 100  | 111 | 22120.1090 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

Zubehör

|                                                                                   | Abmessungen<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | Schlüsselweite<br>[mm] | <br>[g] | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl 1.4401                         |                                       |                        |                                                                                            |            |
|  | M16 x 1,5                             | 24                     | 18,0                                                                                       | 22120.1518 |

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien