

Arresti retraibili • con flangia di montaggio orizzontale
22120.1116



Descrizione prodotto

Questi arresti vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

Materiale

- Sede**
- Zinco pressofuso, rivestito, nero
- Puntale**
- Acciaio, zincato mediante zincatura
- Aletta**
- Plastica


Assemblaggio

Montabili tramite le rondelle ISO 7092.


Funzionamento

Nei modelli con arresto, ruotando l'impugnatura di 70° il perno rimane in posizione retratta e mantenuto in posizione da una tacca di fermo (il perno non sporge).

Disegno

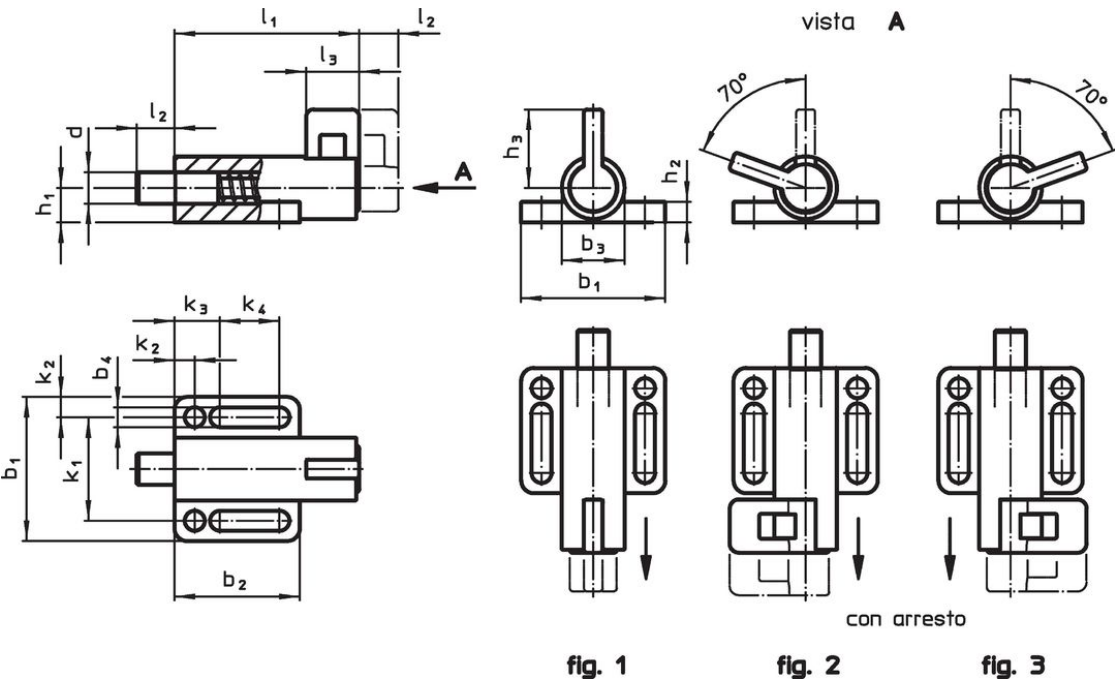

Esempio di applicazione

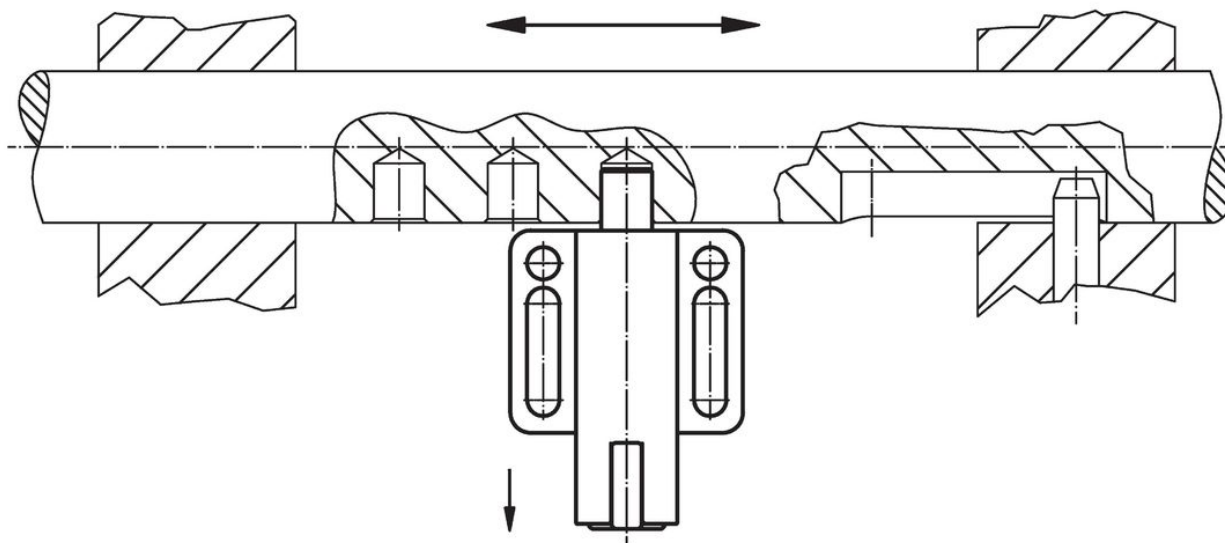

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.