


Piedi di supporto
22593.0045

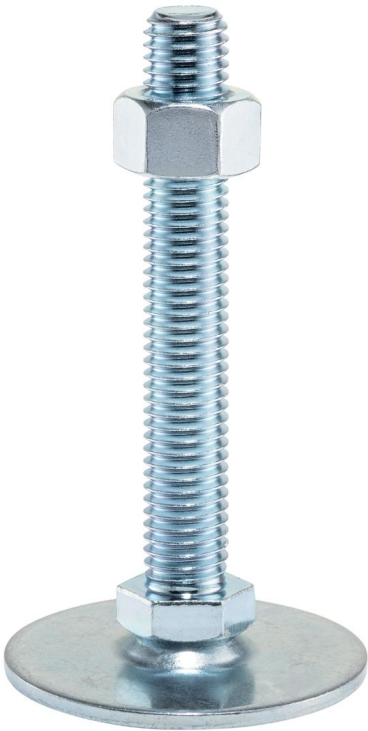

Descrizione prodotto

Questi piedi di supporto sono universalmente utilizzabili come gambe regolabili. La piastra è avvitata al perno filettato e al dado da una vite di fissaggio in acciaio inossidabile incollata.

Materiale




- Vite di spinta**
- Acciaio, zincato e passivato
- Dado**
- Acciaio, zincato, ISO 4032
- Piatto**
- Acciaio, zincato e passivato

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Piedi di supporto, con copertura in gomma antiscivolo

Disegno

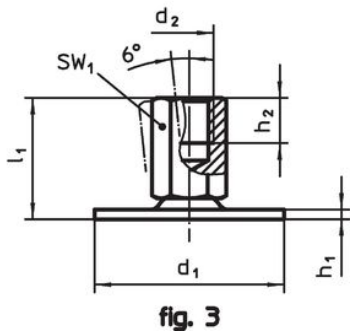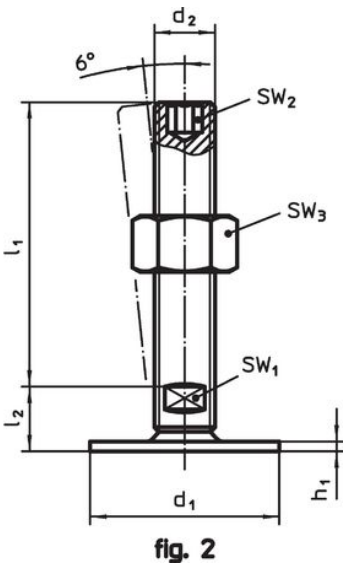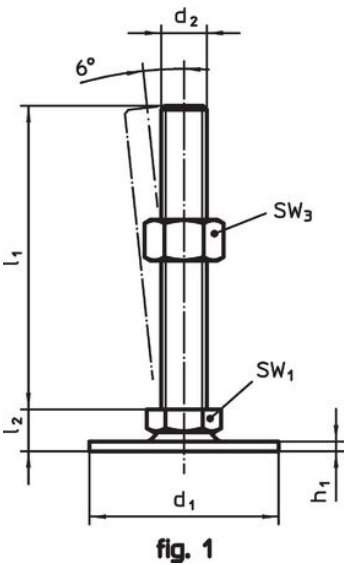

Caratteristiche

Dimensioni					SW ₁	SW ₃		Codice
d ₁	d ₂	l ₁	h ₁	l ₂				
		[mm]			[mm]	[mm]	[g]	
Con vite – Fig. 1, Acciaio								
40	M12	80	2	11	17	18	98	22593.0045

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.