


Piedi di supporto • con copertura in gomma antiscivolo
22593.0375

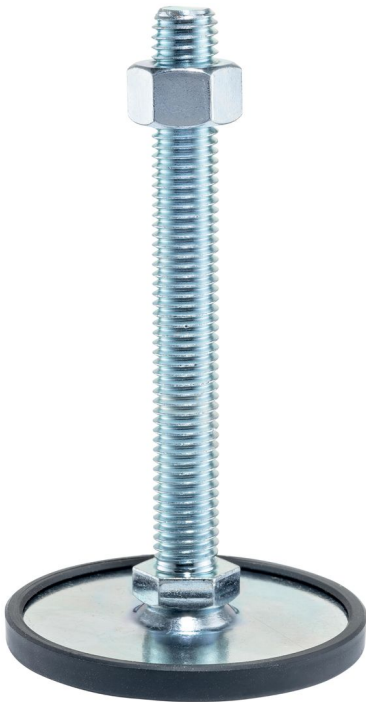

Descrizione prodotto

Questi piedi di supporto sono universalmente utilizzabili come gambe regolabili. In questa versione con cappuccio in gomma, le superfici di appoggio sono protette e si evita lo scivolamento. La piastra è avvitata al perno filettato e al dado da una vite di fissaggio in acciaio inossidabile incollata.

Materiale




- Vite di spinta**
- Acciaio, zincato e passivato
- Tappo di gomma**
- Gomma, nero
- Dado**
- Acciaio, zincato, ISO 4032
- Piatto**
- Acciaio, zincato e passivato

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Piedi di supporto

Disegno

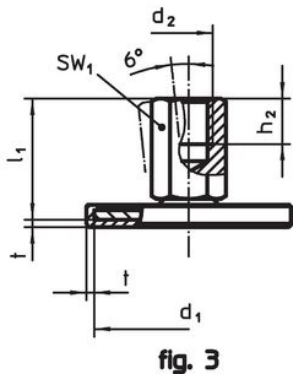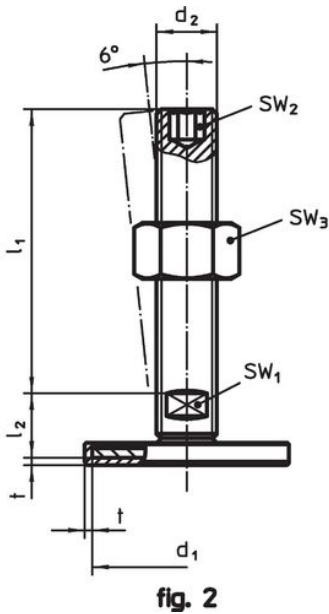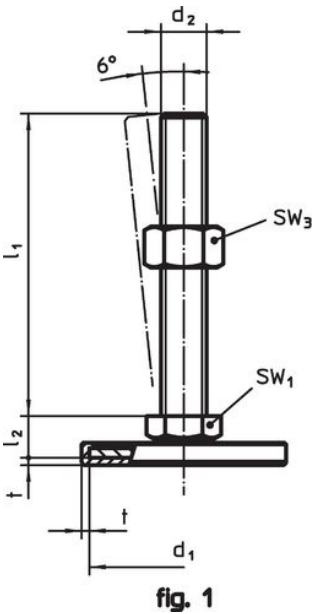

Caratteristiche

Dimensioni					SW ₁	SW ₃		Codice
d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	t	[mm]	[mm]	[g]	
Con vite – Fig. 1, Acciaio								
50	M10	50	11	2	17	16	87	22593.0375

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.