

## Aufnahmebolzen • mit Kugelansatz

22630.0672



### Produktbeschreibung

Durch den Kugelansatz wird das Einlegen der Werkstücke erleichtert und verhindert ein Verkanten.

### Werkstoff


- Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet

### Weiterführende Informationen

#### Weitere Produkte

- Aufnahmebolzen, DIN 6321
- Aufnahmebolzen, anschraubbar, ähnlich DIN 6321


### Maßzeichnung

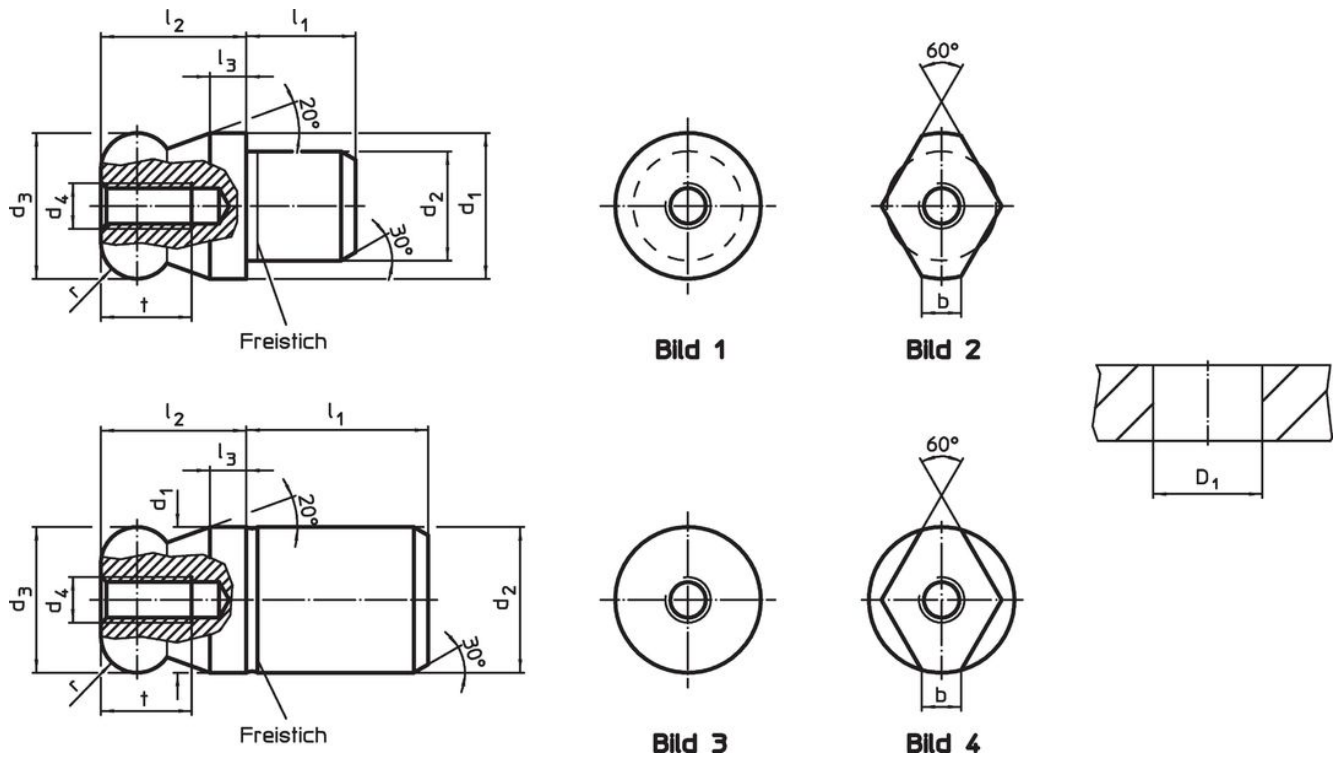

## Bestellinformationen

| Abmessungen                                                        |                |                |                |                |                |                |   |   |     | Aufnahme-<br>bohrung<br>D <sub>1</sub><br>H7<br>[mm] | <br>[g] | Art.-Nr.   |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| d <sub>1</sub>                                                     | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | t | r | b   |                                                      |                                                                                            |            |  |
| g6                                                                 | n6             | -0,01<br>-0,05 |                |                |                |                |   |   |     |                                                      |                                                                                            |            |  |
| [mm]                                                               |                |                |                |                |                |                |   |   |     |                                                      |                                                                                            |            |  |
| Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt – Bild 4, Rostfreier Stahl |                |                |                |                |                |                |   |   |     |                                                      |                                                                                            |            |  |
| 12                                                                 | 12             | 12             | M4             | 15             | 12             | 3              | 8 | 3 | 2,5 | 12                                                   | 17                                                                                         | 22630.0672 |  |

## Anwendungsbeispiel

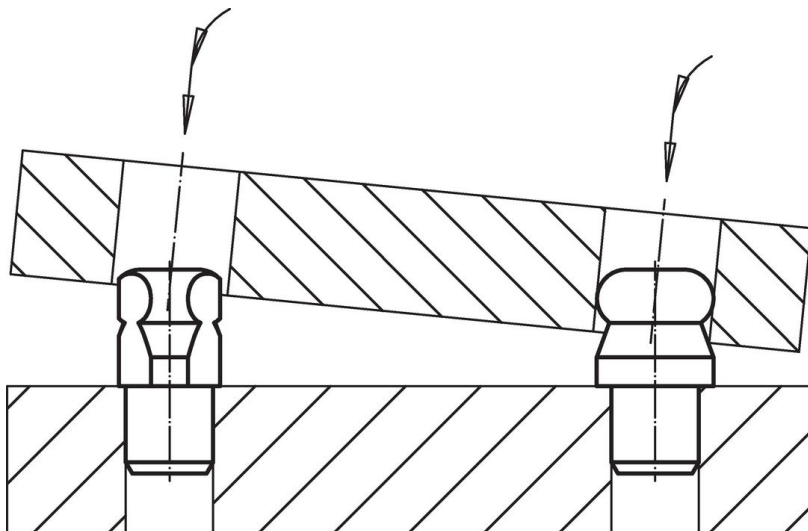

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.