

Auflagebolzen • Stiftform
22680.0426



Produktbeschreibung

Als stabile und präzise Auflage und Anschlag verwendbar. Die Stiftform des Auflagebolzens ermöglicht den Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten.
Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen.

Werkstoff

- Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

Maßzeichnung

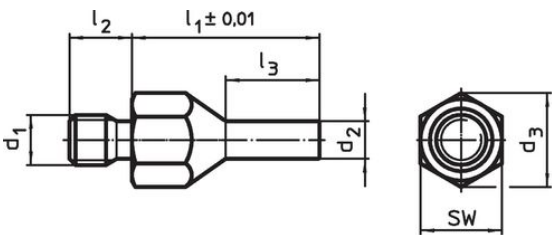


Bild 1


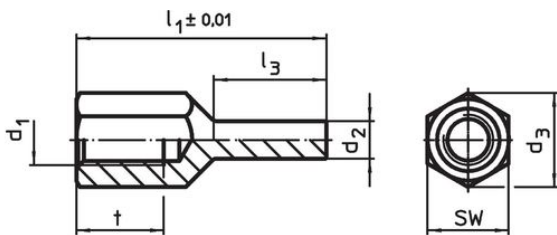


Bild 2

Bestellinformationen

l_1 $\pm 0,01$	d_1	Abmessungen				SW	Anzugsdrehmoment max.		Art.-Nr.
		d_2	l_2	l_3	d_3				
		[mm]							
mit Außengewinde – Bild 1									
30	M10	8	14	15	19	17	32	35	22680.0426

Anwendungsbeispiel

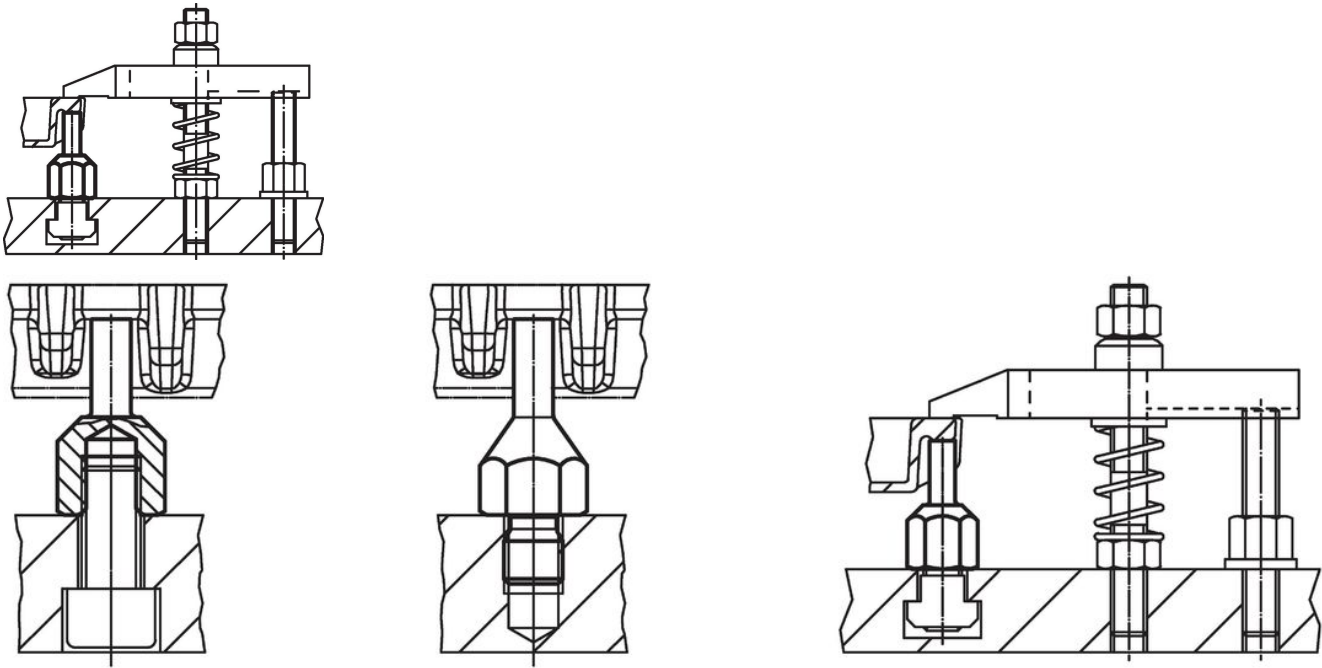

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.