

## Pendelauflagen

22730.0458



### Produktbeschreibung

Pendelauflagen werden als Anschlag, Auflage, Druckstück verwendet und sind für den Einbau in Spannelemente geeignet.

### Werkstoff

- Kugel**
- Rostfreier Stahl 1.3541, vernickelt
- Körper**
- Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet

### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Kugel gegen Verdrehen gesichert.  
Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.

### Maßzeichnung

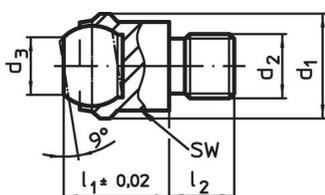


Bild 1

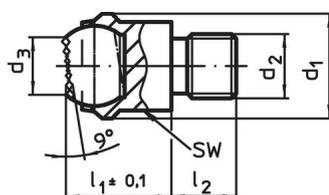


Bild 2

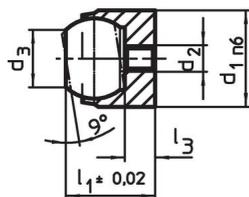


Bild 3

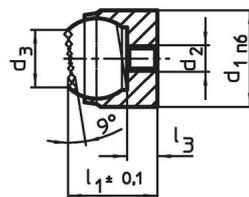



Bild 4

### Bestellinformationen

Abmessungen					Aufnahmebohrung		Belastbarkeit bei statischer Belastung <sup>1)</sup> max.	Anzugsmoment max.	[g]	Art.-Nr.	
d <sub>1</sub> n6	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub> max.	Kugeldurchmesser	Ø H7					Tiefe min.
[mm]					[mm]		[kN]	[Nm]	[g]		
für Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 3, Rostfreier Stahl											
18	M4	10,5	17	4	16	18	8	25	2,9	29	22730.0458

<sup>1)</sup> Gilt nur, wenn die Mindest-Bohrungstiefe eingehalten wird.

## Anwendungsbeispiel

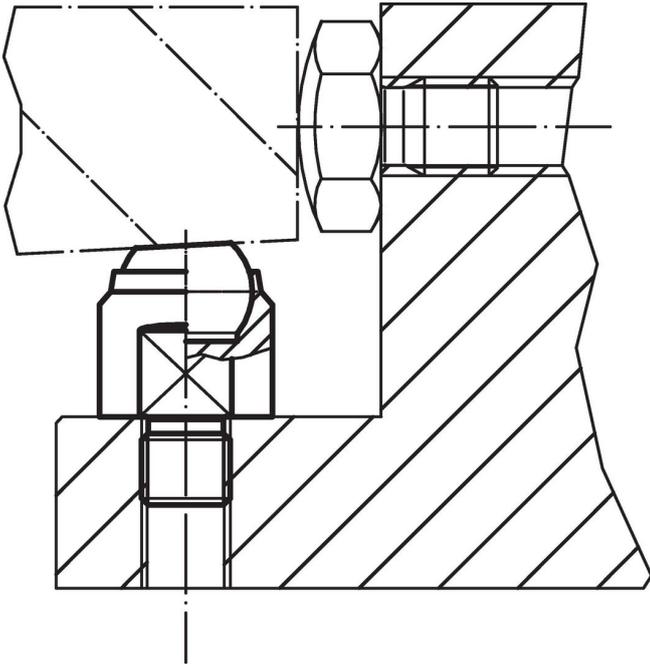

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.