

## Augenschrauben · DIN 444, Form B

22980.0466



### Produktbeschreibung

Augenschrauben ähnlich DIN 444, jedoch als Stahlausführung mit höherer Güte 8.8. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A2-50 verfügt über eine Zugfestigkeit von min. 500 N/mm<sup>2</sup>.

### Werkstoff

- Rostfreier Stahl 1.4301

### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.


#### Verweise

Anziehdrehmomente siehe Anhang - Technische Daten -

#### Weitere Produkte

- Augenschrauben, DIN 444, Form B Güte 8.8 Präzisionsausführung

### Maßzeichnung

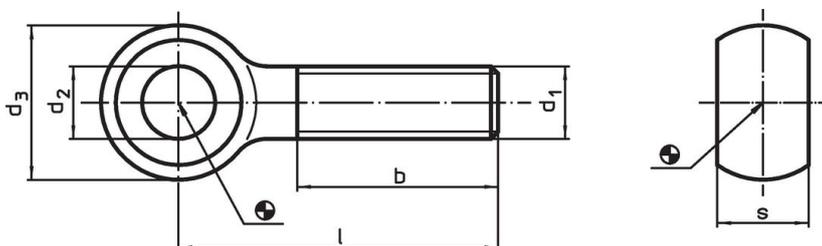

### Bestellinformationen

d <sub>1</sub>	l	Abmessungen			b	s	[g]	Art.-Nr.
		d <sub>2</sub> H9 [mm]	d <sub>3</sub>					
<b>Rostfreier Stahl</b>								
M10	120	10	20	26	12	72	22980.0466	

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.