

## Boccole di posizionamento • con collare, DIN 172 A

### 23112.0040




#### Descrizione prodotto

Boccole di posizionamento per operazioni ripetitive di foratura o per garantire il posizionamento e la ripetitività in produzioni di serie.  
Le bussole, temprate e rettificate, possono essere utilizzate come guida per le operazioni di foratura, scorrimento alberi, ecc.

#### Materiale

- Acciaio bonificato e temprato

#### Disegno

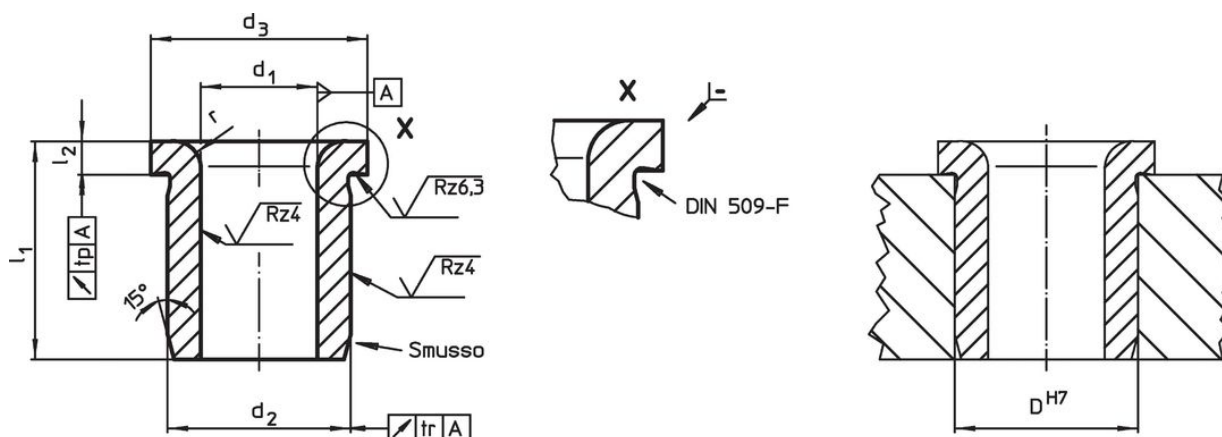

#### Caratteristiche

| Dimensioni |    |          |            |     |   | Foro di ricezione<br>D<br>H7<br>[mm] | <br>[g] | Codice     |
|------------|----|----------|------------|-----|---|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d1<br>F7   | l1 | d2<br>n6 | d3<br>[mm] | l2  | r |                                      |                                                                                              |            |
| 4          | 8  | 7        | 10         | 2,5 | 1 | 7                                    | 2,3                                                                                          | 23112.0040 |

#### Conformità

##### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

##### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

##### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.