

## Boccole di posizionamento • liscie, DIN 179 A

### 23112.0574




#### Descrizione prodotto

Boccole di posizionamento per operazioni ripetitive di foratura o per garantire il posizionamento e la ripetitività in produzioni di serie.  
Le bussole, temprate e rettificate, possono essere utilizzate come guida per le operazioni di foratura, scorrimento alberi, ecc.

#### Materiale

- Acciaio bonificato e temprato

#### Disegno

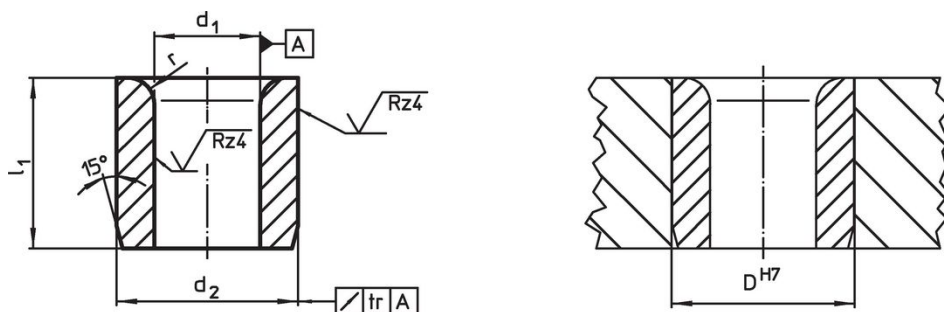

#### Caratteristiche

| Dimensioni     |                |                |     | Foro di ricezione |     | Codice     |
|----------------|----------------|----------------|-----|-------------------|-----|------------|
| d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | r   | D                 |     |            |
| F7             |                | n6             |     | H7                |     |            |
|                | [mm]           |                |     | [mm]              | [g] |            |
| 7,1            | 16             | 12             | 1,5 | 12                | 9   | 23112.0574 |

#### Conformità

##### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

##### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

##### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.