

## Staffe • a profilo ridotto

23160.0117




### Descrizione prodotto

Questa staffa secondo la normativa DIN 6314 B a profilo ridotto e viene utilizzata principalmente nella tecnologia di bloccaggio meccanico per il bloccaggio di pezzi.

### Materiale

- Acciaio bonificato, brunito


### Disegno

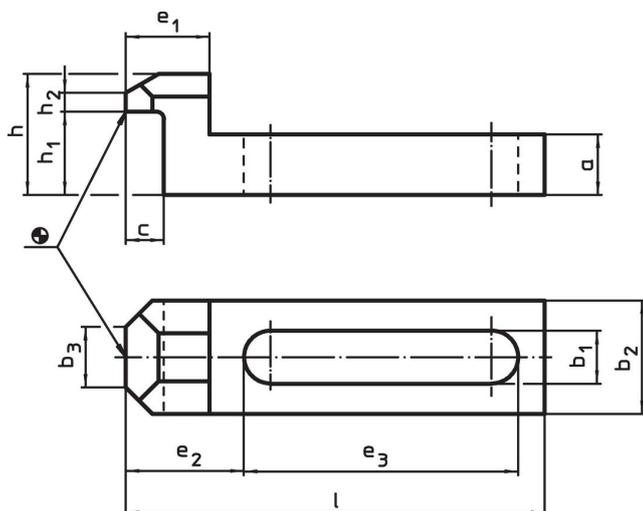

### Caratteristiche

| Dimensione nominale<br>$b_1$<br>[mm] | Dimensioni |     |       |       |     |       |       |       |     |       |       | Per viti |      | Codice |            |
|--------------------------------------|------------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|----------|------|--------|------------|
|                                      | $l$        | $a$ | $b_2$ | $b_3$ | $c$ | $e_1$ | $e_2$ | $e_3$ | $h$ | $h_1$ | $h_2$ | [mm]     | [in] |        | [g]        |
| 17                                   | 145        | 20  | 40    | 20    | 14  | 29    | 38,5  | 99    | 40  | 28    | 6     | M16      | 5/8  | 685    | 23160.0117 |

### Esempio di applicazione

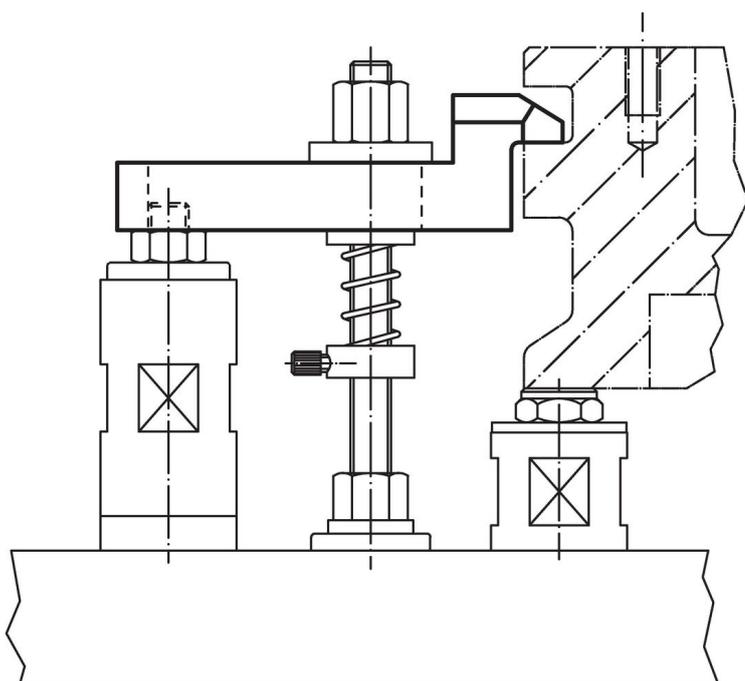

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.