

## Exzentrerschnellspanner • mit Schraube

23390.0109



### Produktbeschreibung

Zum schnellen und verdrehfreien Spannen und Lösen von Bauteilen.  
Bei der Ausführung "einstellbar" (Bild 2) kann über die Stellmutter die Hebelstellung verändert werden.

### Werkstoff

#### Auflagescheibe

- Thermoplast POM, glasfaserverstärkt

#### Hebel

- Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005

#### Innenteile

- Stahl, galvanisch verzinkt

#### Schraube

- Stahl, galvanisch verzinkt

#### Stellmutter

- Stahl, galvanisch verzinkt

### Maßzeichnung

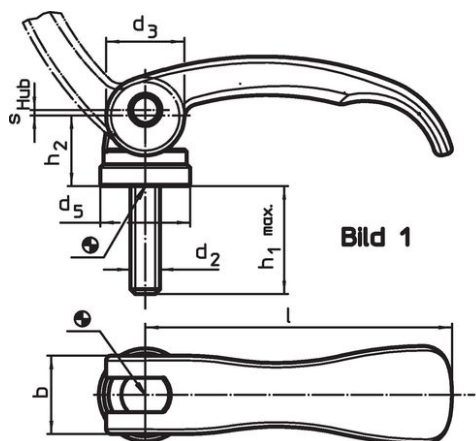


Bild 1


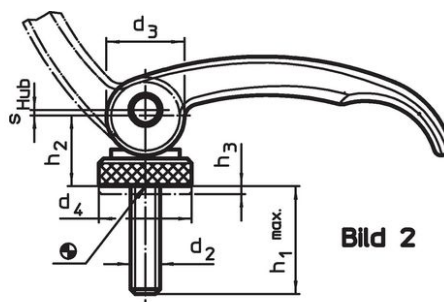


Bild 2

### Bestellinformationen

| Abmessungen                               |                |                                            |                |                |                        |                                                |    | Hub<br>s<br>bei 90° Hebelstellung | max. |     | Art.-Nr.   |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------------------------------|----|-----------------------------------|------|-----|------------|
| l                                         | d <sub>2</sub> | h <sub>1</sub><br>max.<br>in Spannstellung | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | h <sub>2</sub><br>max. | Verstell-<br>bereich<br>h <sub>3</sub><br>min. | b  | [mm]                              | [°C] | [g] |            |
| mit Schraube, einstellbar – Bild 2, Stahl |                |                                            |                |                |                        |                                                |    |                                   |      |     |            |
| 63                                        | M6             | 16                                         | 16             | 19             | 16,4                   | 1,5                                            | 16 | 0,75                              | 80   | 69  | 23390.0109 |

## Anwendungsbeispiel

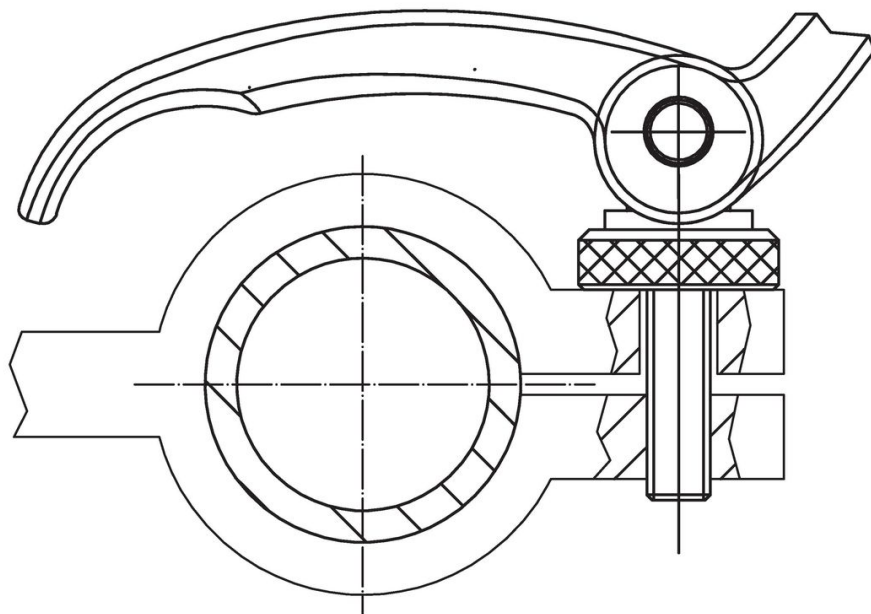

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.