

**Manovelle**  
24330.0416



**Descrizione prodotto**

**Materiale**


- Corpo manovella**
- Alluminio, rivestito in resina nera, opaca
- Impugnatura cilindrica**
- Termoplastica (PF 31), nera

**Maggiori informazioni**

**Riferimenti**

Esecuzione alternativa alle manovelle DIN 469.


**Disegno**

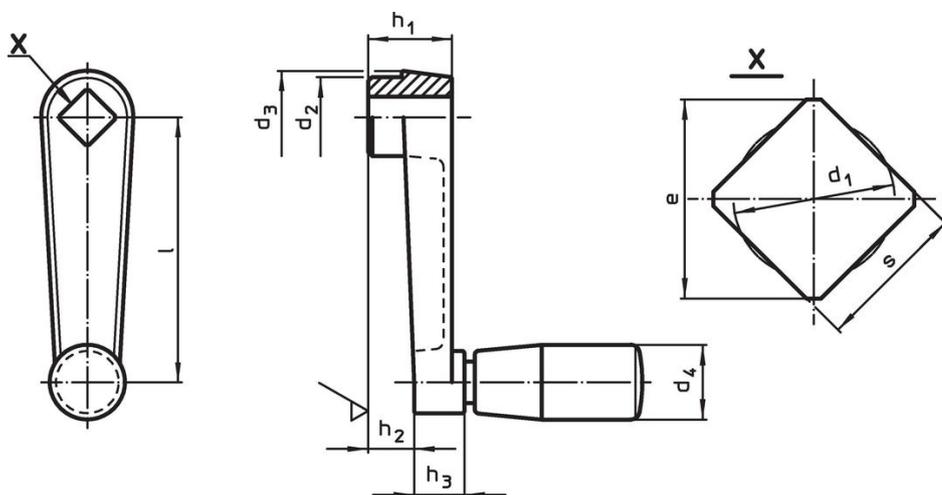

**Caratteristiche**

Dimensioni										$d_4$			Codice
l	s	e	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$\varnothing$ impugnatura cilindrica	max.			
	H11	min.	max.				~		EH 24530.	[°C]	[g]		
										[mm]			
Alluminio Al													
160	17	22,2	17,9	35	39	38	26	18	26	80	280	24330.0416	

## Esempio di applicazione

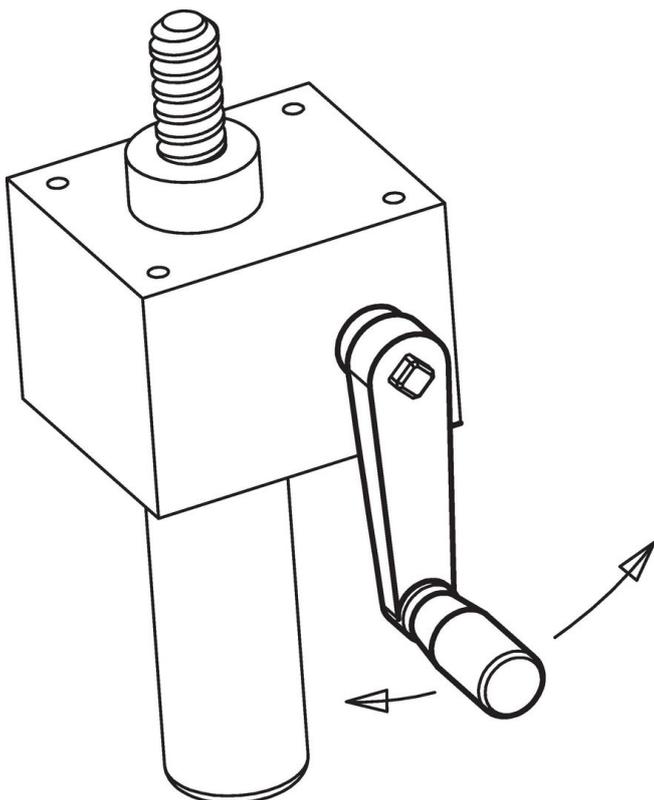

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.